


# NK-9500 消防庁告示第31号認定(消火配管用)フレキシブルホース

## ■用途 Use

(一財)消防設備安全センター殿の定める、「FESC規格 B103-09・B104-09」に適合した製品である。  
本製品は屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、屋外消火設備及び連結送水管に用いる加圧送水装置(ポンプ)の吸込み側及び吐出側周辺に、振動吸収及び配管の耐震性能を高めるために設置することが義務付けられている。

## ■特徴 Feature

適用流体：水・消火液  
最大常用圧力：1.4MPa以下(10Kタイプ) 2.8MPa以下(20Kタイプ)  
最高使用温度：40℃以下  
口径：32A～300A(10Kタイプ) 32A～200A(20Kタイプ)  
長さ：別表による

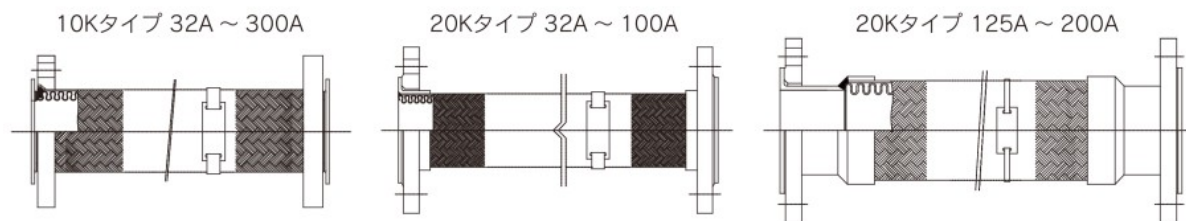

	呼称径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	全長 (mm)	最大軸直角変位量 (mm)							
				50	100	150	200	250	300	350	400
フレキシブルメタルホースの全長											
10 K 用	32A	1.4	190~3000	350	450	550	600	700	750	800	850
	40A	1.4	190~3000	350	450	550	650	700	750	800	850
	50A	1.4	230~3000	400	500	600	700	750	800	900	950
	65A	1.4	230~3000	400	550	650	700	800	850	900	1000
	80A	1.4	230~3000	450	600	700	800	850	950	1000	1100
	100A	1.4	280~3000	500	650	750	850	950	1050	1150	1200
	125A	1.4	300~3000	500	700	850	950	1050	1100	1200	1300
	150A	1.4	300~3000	550	750	900	1000	1100	1200	1300	1400
	200A	1.4	400~3000	650	900	1100	1250	1400	1500	1600	1750
	250A	1.4	500~3000	700	950	1100	1300	1400	1550	1650	1800
300A	1.4	※500~3000	700	1000	1200	1300	1500	1600	1700	1800	
20 K 用	32A	2.8	250~2000	450	550	650	750	850	900	1000	1050
	40A	2.8	250~2000	450	550	650	750	850	900	1000	1050
	50A	2.8	250~2000	450	600	700	800	900	950	1000	1100
	65A	2.8	250~2000	500	650	800	900	1000	1050	1150	1200
	80A	2.8	300~2000	500	700	850	950	1050	1150	1250	1300
	100A	2.8	300~2000	600	800	950	1050	1150	1250	1350	1450
	125A	2.8	500~2000	700	900	1100	1250	1350	1500	1550	1650
	150A	2.8	500~2000	750	1000	1200	1350	1450	1600	1700	1800
	200A	2.8	※580~2000	800	1100	1300	1400	1600	1700	1800	1900

※10K用300A及び20K用200Aの製品全長は100mm毎となります。(例 500mm、600mm、700mm ……)