

NK-7000・7100 耐圧リング式エクステンションジョイント

Reinforcing ring type

■特徴 Feature

圧力の高い配管に対応するために、ベローズ谷部に耐圧リングを装着した製品です。

NK-7000はシングルベローズ NK-7100はダブルベローズ

適用流体：蒸気・高圧ガス・水・空気

適応ベローズ：MF・HF

材質：SUS304・SUS316L ※その他鋼種も製造可能

規格：JIS・ANSI・DIN

To cope with high-pressure piping, this product is fitted with a reinforcing ring bellows.


NK-7000 is single bellows NK-7100 is double bellows

Applicable fluid: Steam, High-pressure gas, Water, Air


Applicable bellows: MF, HF

Material: SUS304, SUS316L, *Please contact us for material.

Standard: JIS, ANSI, DIN

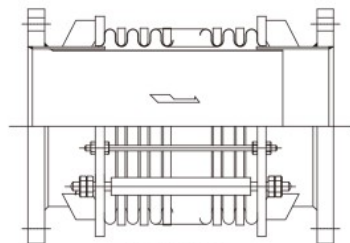

NK-7000

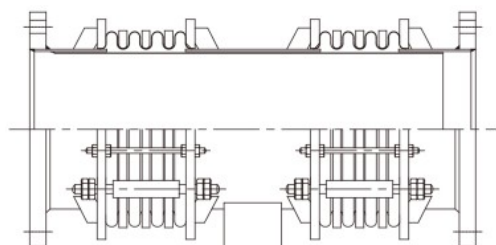

NK-7100

①ベローズ	SUS304・SUS316L・SUS310S
②端管	炭素鋼・ステンレス鋼
③内筒	SUS304・SUS316L・SUS310S
④フランジ	炭素鋼・ステンレス鋼
⑤耐圧リング	FC200・SS400・ステンレス鋼
⑥ネックリング	炭素鋼・ステンレス鋼
⑦補強リブ	炭素鋼・ステンレス鋼
⑧タイロッド	炭素鋼・ステンレス鋼
⑨ストッパー	SGP・SUS/TP-A
⑩セットボルト	炭素鋼・SUS304

規格表

※X=軸方向伸縮量(mm) 長さ/山数

	NK-7000						NK-7100	
	X10	X20	X30	X40	X50	X60	X80	X100
50A	320/5n	400/10n	500/15n	570/20n	660/25n	750/30n	1040/20w	1210/25w
65A	320/5n	400/10n	500/15n	570/20n	660/25n	750/30n	1040/20w	1210/25w
80A	350/7n	470/14n	570/20n	690/27n	820/34n	900/40n	1300/27w	1530/34w
100A	350/5n	420/10n	550/15n	650/20n	750/25n	850/30n	1170/20w	1370/25w
125A	370/3n	430/5n	520/8n	580/10n	640/13n	700/15n	1030/10w	1220/13w
150A	370/3n	430/5n	520/8n	580/10n	640/13n	700/15n	1030/10w	1220/13w
200A	370/3n	430/5n	520/8n	580/10n	640/13n	700/15n	1030/10w	1220/13w
250A	430/2n	470/4n	590/6n	630/7n	720/9n	790/11n	1080/7w	1240/9w
300A	430/2n	470/4n	590/6n	630/7n	720/9n	790/11n	1080/7w	1240/9w
350A	430/2n	470/4n	590/6n	630/7n	720/9n	790/11n	1080/7w	1240/9w
400A	430/2n	470/4n	590/6n	630/7n	720/9n	790/11n	1080/7w	1240/9w
450A	430/2n	470/4n	590/6n	630/7n	720/9n	790/11n	1080/7w	1240/9w
500A	500/2n	550/3n	600/4n	650/5n	700/6n	750/7n	1100/5w	1200/6w
550A	500/2n	550/3n	600/4n	650/5n	700/6n	750/7n	1100/5w	1200/6w
600A	500/2n	550/3n	600/4n	650/5n	700/6n	750/7n	1100/5w	1200/6w