

NK-6300

フランジ式(非溶接)フレキシブルホース
Non welded type

■用途 Use

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
※ねじれは吸収できません。

Adjustment of piping, lateral deflection, Vibrational absorption.
*Do not torque the hose.

■特徴 Feature

溶接せずにフランジ取り付けした構造で、チューブ端面でシールされます。
国土交通省仕様に適合。

適用チューブ：SA

口径：25A～300A 長さ：150mm～3M


※長さについてはご相談下さい。

Feature: Structure in which the mounting flange without welding, it will be sealed with a tube end face.

Applicable tube: SA

Nominal DIA Length: 150mm~3M

*Please contact us about the length.

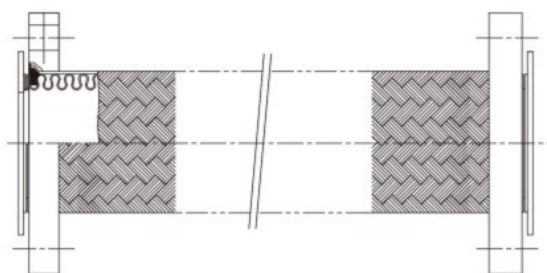

①チューブ	SUS304・SUS316L
②ブレード	SUS304
③ブレード押え	SUS304
④割リング	FCD450・SCS13(SUS304)
⑤ルーズフランジ	炭素鋼・ステンレス鋼
⑥ガスケット	T/#1995

①炭素鋼継手

規格：JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ

適用流体：水・油・空気・蒸気・薬品

※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。

使用温度：-10～100℃

※専用ガスケットの場合。メタルガスケットは対応不可。

使用圧力：0.1～1.0MPa

※圧力が高い場合はご相談下さい。

②ステンレス鋼継手

規格：JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ

適用流体：水・油・空気・蒸気・薬品

※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。

使用温度：-10～100℃

※専用ガスケットの場合。メタルガスケットは対応不可。

使用圧力：0.1～1.0MPa

※圧力が高い場合はご相談下さい。

※継手材質はご使用条件に合わせて選定をお願いします。

オプション Option

ガラスクロス(GB)：熱影響緩和

例)NK-6300-GB

①Carbon steel flange.

Standard: JIS, JPI, ANSI, DIN *Available for other dimensions.

Applicable fluid: Water, Oil, Air, Steam, Chemical fluid,

*Limited to fluid that does not corrode stainless steel.

Operating temperature: -10~100°C

*For a dedicated gasket. Not applicable to the metal gasket.

Operating Pressure 0.1~1.0MPa

*Please contact us about the high pressure.

②Stainless steel flange.

Standard: JIS, JPI, ANSI, DIN *Available for other dimensions.

Applicable fluid: Water, Oil, Air, Steam, Chemical fluid

*Limited to fluid that does not corrode stainless steel.

Operating temperature: -10~100°C

*For a dedicated gasket. Not applicable to the metal gasket.

Operating Pressure 0.1~1.0MPa

*Please contact us about the high pressure.

*The material of the fitting wishes selection according to the license agreement.

Insulating Jackets: Protective to high temperature.