

NK-6500・6600・6700 標準自由式エクспанションジョイント general-purpose type

■特徴 Feature

ベローズに端管を溶接した標準的な構造です。

適応流体：排ガス・空気・低圧蒸気・水

適応ベローズ：MF・iO

材質：SUS304・SUS316L・SUS310S

※その他鋼種も製造可能。

規格：JIS・ANSI・DIN


This product welds a pipe to a bellows.
 Applicable fluid: Exhaust gas Air Low pressure steam Water
 Applicable bellows: MF,iO
 Material: SUS304 SUS316L SUS310S
 *Please contact us for material.
 Standard: JIS, ANSI, DIN




NK-6500

NK-6700


NK-6600

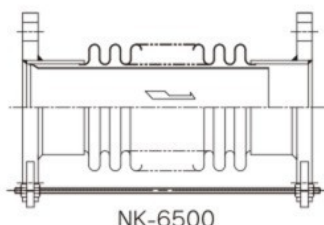

NK-6500

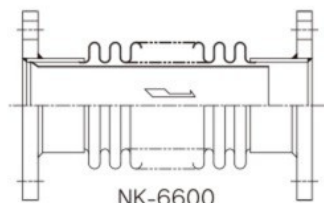

NK-6600

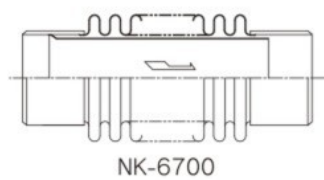

NK-6700

①ベローズ	SUS304・SUS316L・SUS310S
②端管	炭素鋼・ステンレス鋼
③内筒	SUS304・SUS316L・SUS310S
④フランジ	炭素鋼・ステンレス鋼
⑤ホルダー	SS400・SUS304
⑥セットボルト	SS400・SUS304

①ベローズ	SUS304・SUS316L・SUS310S
②端管	炭素鋼・ステンレス鋼
③内筒	SUS304・SUS316L・SUS310S
④フランジ	炭素鋼・ステンレス鋼

①ベローズ	SUS304・SUS316L・SUS310S
②端管	炭素鋼・ステンレス鋼
③内筒	SUS304・SUS316L・SUS310S

規格表

呼び径	伸縮量					耐圧力 MPa
	X10	X15	X20	X25	X30	
50A	230-13 山	290-19 山	350-25 山			1.0
65A	175-5 山	220-8 山	250-10 山	300-13 山	330-15 山	0.5
80A	200-7 山	250-10 山	310-14 山	360-17 山	400-20 山	0.9
90A	200-7 山	250-10 山	310-14 山	360-17 山	400-20 山	0.9
100A	200-5 山	260-8 山	300-10 山	360-13 山	400-15 山	0.8
125A	220-3 山	250-4 山	280-5 山	340-7 山	370-8 山	0.5
150A	220-3 山	250-4 山	280-5 山	340-7 山	370-8 山	0.5
175A	220-3 山	250-4 山	280-5 山	340-7 山	370-8 山	0.5
200A	220-3 山	250-4 山	280-5 山	340-7 山	370-8 山	0.5
250A	220-3 山	250-4 山	280-5 山	340-7 山	370-8 山	0.5
300A	240-3 山	270-4 山	300-5 山	360-7 山	390/8 山	0.5
350A	230-2 山	270-3 山	310-4 山	350-5 山	390-6 山	0.45
400A	230-2 山	270-3 山	310-4 山	350-5 山	390-6 山	0.45
450A	230-2 山	270-3 山	310-4 山	350-5 山	390-6 山	
500A	250-2 山		300-3 山		350-4 山	
550A	250-2 山		300-3 山		350-4 山	
600A	250-2 山		300-3 山		350-4 山	