

● ジョイント2 (ユニオン式) ●

圧力配管用の継手であり、各種サイズ及び用途に応じ組合わせ、使い分けられます。

接續形式：

FJ20、FJ21	ユニオンメスジョイント×パイプ
FJ22	ユニオンメスジョイント×ソケット
FJ30	ユニオンメスジョイント×オスジョイント

最高使用压力：

(MPa)

	黄銅製	鉄 製	ステンレス製
FJ20、FJ21	15	25	25
FJ22	—	35	35
FJ30	20	50	50

使用流体温度：

−5~80℃（但し、凍結なきこと）

接液部材質：

黄銅製	C3604
鉄製	SGD
ステンレス製	SUS316

外 装：

黄銅製 生地
鉄製 Niメッキ（防錆処理）
ステンレス製 生地

質量：

約0.1kg～約0.25kg

ご注意

パッキンは付属していませんので別途要求してください。

形番構成

ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定ください。

モデルNo.

ジョイント

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮





形番			選択仕様	付加仕様(オプション)
モデル	2	0	ユニオンメスジョイント×パイプ	
	2	1	ユニオンメスジョイント×パイプ	
	2	2	ユニオンメスジョイント×ソケット	
	3	0	ユニオンメスジョイント×オスジョイント	

ご注意

本製品の溶接部は細径のため質量の大きな付属品等の取付
または振動のある箇所への取付は避けてください。

⑧ 処理	0	ナシ
	1	禁油処理
	2	禁水処理
	3	禁油・禁水処理
⑮ ドキュメント	0	ナシ
	1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 提出図、ミルシート

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

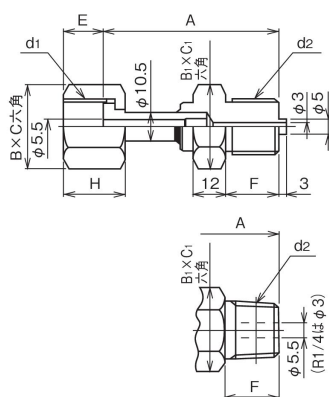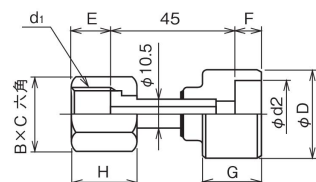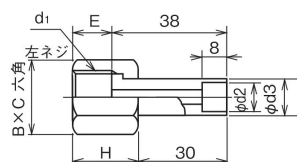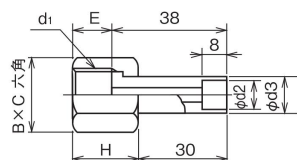

ユニオン式パイプジョイント

形 番			d1 × d2 (メス) (パイプ)	E	H	d3	B×C六角
黄銅製	鉄 製	ステンレス製					
FJ20-361	FJ20-362	FJ20-363	G3/8×φ6	13	21	10.5	22×25.4
FJ20-381	FJ20-382	FJ20-383	G3/8×φ8				
FJ20-301	FJ20-302	FJ20-303	G3/8×φ10				
FJ20-311	FJ20-312	FJ20-313	G3/8×1/8B				
FJ20-461	FJ20-462	FJ20-463	G1/2×φ6	15	23	10.5	27×31.2
FJ20-481	FJ20-482	FJ20-483	G1/2×φ8				
FJ20-401	FJ20-402	FJ20-403	G1/2×φ10				
FJ20-411	FJ20-412	FJ20-413	G1/2×1/8B				
FJ21-361	FJ21-362	FJ21-363	G3/8左ネジ×φ6	13	21	10.5	22×25.4
FJ21-381	FJ21-382	FJ21-383	G1/2左ネジ×φ8				
FJ21-301	FJ21-302	FJ21-303	G3/8左ネジ×φ10				
FJ21-311	FJ21-312	FJ21-313	G3/8左ネジ×1/8B				

ユニオン式ソケットジョイント

形 番			d1 × d2 (メス) (ソケット)	D	E	F	G	H	B×C六角		
黄銅製	鉄 製	ステンレス製									
—	FJ22-332	FJ22-333	G3/8×17.8	26	13	10	22	21	22×25.4		
	FJ22-342	FJ22-343	G3/8×22.2	32							
	FJ22-362	FJ22-363	G3/8×27.7	40		13	25				
	FJ22-422	FJ22-423	G1/2×14.3	23							
	FJ22-432	FJ22-433	G1/2×17.8	26	15	10	22	23	27×31.2		
	FJ22-442	FJ22-443	G1/2×22.2	32							
	FJ22-462	FJ22-463	G1/2×27.7	40						13	25

ユニオン式ジョイント

形 番			d1×d2 (メス (オス))	A	E	F	H	B×C六角	B ₁ ×C ₁ 六角
黄銅製	鉄 製	ステンレス製							
FJ30-321	FJ30-322	FJ30-323	G3/8×G1/4B	61	16				
FJ30-331	FJ30-332	FJ30-333	G3/8×G3/8B	63	13	18	21	22×25.4	19×21.9
FJ30-341	FJ30-342	FJ30-343	G3/8×G1/2B	65		20			22×25.4
FJ30-421	FJ30-422	FJ30-423	G1/2×G1/4B	61		16			19×21.9
FJ30-431	FJ30-432	FJ30-433	G1/2×G3/8B	63	15	18	23	27×31.2	19×21.9
FJ30-441	FJ30-442	FJ30-443	G1/2×G1/2B	65		20			22×25.4
FJ30-371	FJ30-372	FJ30-373	G3/8×R1/4	61		16			19×21.9
FJ30-381	FJ30-382	FJ30-383	G3/8×R3/8	63	13	18	21	22×25.4	19×21.9
FJ30-391	FJ30-392	FJ30-393	G3/8×R1/2	65		20			22×25.4
FJ30-471	FJ30-472	FJ30-473	G1/2×R1/4	61		16			19×21.9
FJ30-481	FJ30-482	FJ30-483	G1/2×R3/8	63	15	18	23	27×31.2	19×21.9
FJ30-491	FJ30-492	FJ30-493	G1/2×R1/2	65		20			22×25.4