


形番構成

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

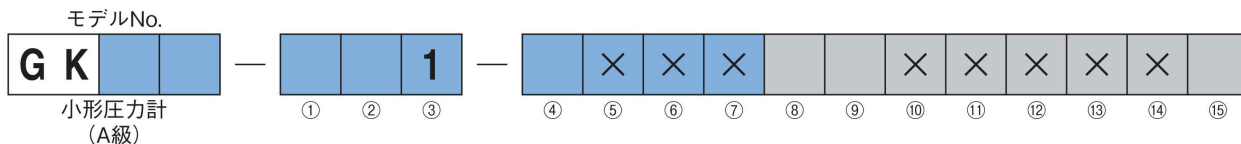


形番				選択仕様				付加仕様(オプション)					
モデル				①	②	③	大きさ	枠	接続ねじ	圧力レンジ (MPa)	精度	目盛角度	外装
		6	8	—	1	6	1	φ40	D	R1/8	0.2, 0.4, 0.7, 1	±2%	180°
	1	0	—	1	6	1	φ40	A	R1/8	0.2, 0.4, 0.7, 1	±2%	180°	Crメッキ
	6	9	—	1	7	1	φ50	D	R1/4	0.2, 0.4, 0.7, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.5	±1.5%	270°	Crメッキ
	1	0	—	2	7	1	φ50	A	R1/4	0.2, 0.4, 0.7, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.5	±1.5%	270°	Crメッキ

レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。

④ 圧力レンジ (MPa)	1	0~0.2, 0.4, 0.7, 1	φ40のみ
	2	0~0.2, 0.4, 0.7, 1, 1.5	φ50のみ
	3	0~2, 2.5, 3.5	φ50のみ
⑧ 処理	0	ナシ	
	1	禁油処理	
	2	禁水処理	
	3	禁油・禁水処理	
⑨ その他付加仕様	0	ナシ	
	1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 接続部 Niメッキ指定、外装指定(黒色)、 接続ねじ NPT指定、目盛指定[注1]	
⑮ ドキュメント	0	ナシ	
	1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 提出図、取扱説明書、検査要領書、 立会検査	

【製作範囲】  
[注1] 目盛指定：記入文字、客マーク、赤線、赤塗り

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

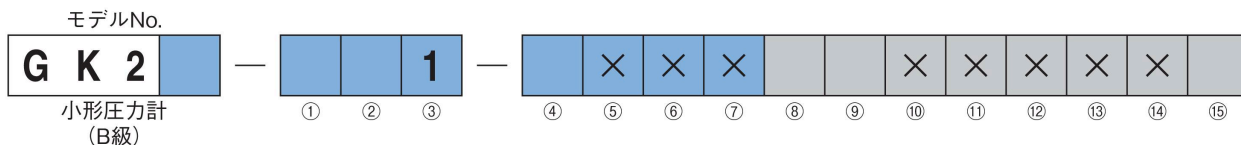

形番				選択仕様				付加仕様(オプション)					
モデル				①	②	③	大きさ	枠	接続ねじ	圧力レンジ (MPa)	精度	目盛角度	外装
		5	—	—	1	6	1	φ40	D	R1/8	0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1	±3%F.S.	270°
	0	—	—	1	6	1	φ40	A	R1/8	0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1	±3%F.S.	270°	SUS304生地
	5	—	—	2	7	1	φ50	D	R1/4	0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1, 2, 2.5, 3.5	±3%F.S.	270°	SUS304生地
	0	—	—	2	7	1	φ50	A	R1/4	0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1, 2, 2.5, 3.5	±3%F.S.	270°	SUS304生地

レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。

④ 圧力レンジ (MPa)	1	0~0.1	
	2	0~0.2, 0.4, 0.7, 1	
	3	0~2, 2.5, 3.5	
⑧ 処理	0	ナシ	
	1	禁油処理	
	2	禁水処理	
	3	禁油・禁水処理	
⑨ その他付加仕様	0	ナシ	
	1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 接続部 Niメッキ指定、外装指定(黒色)、 接続ねじ NPT指定、目盛指定[注1]	
⑮ ドキュメント	0	ナシ	
	1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 提出図、取扱説明書、検査要領書、 立会検査	

【製作範囲】  
[注1] 目盛指定：記入文字、客マーク、赤線、赤塗り

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。