


φ60 汎用形圧力計 (シルバーM)

形番構成

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

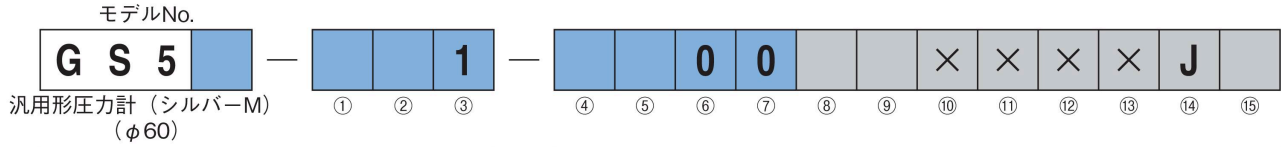

形番	選択仕様	付加仕様 (オプション)
モデル	0 立形 5 埋込形 取付穴 8 埋込形 外ツバ中心株 9 埋込形 外ツバ偏心株	
① 形状	立形 1 A 枠 2 B 枠	埋込形 D 枠 (取付穴)
② 接続ねじ	2 G1/4B 7 R1/4 その他指定 *1	
③ 接液部材質	1 ブルドン管: C6872 (レンジ4MPa以上はSUS316) 接続部: C3604	
④ 圧力レンジ (MPa)	1 -0.1~0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5 連成計	
	2 -0.1~0 (真空計)、0~0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5	
	3 0~4、6	
	4 0~10、16	
	5 0~25 (レンジ40MPa φ60は製作不可)	
⑤ 性能	0 一般 C V:耐振用 9 その他 *2	
⑥ 指針	0 標準	
⑦ ガラス	0 標準 無機ガラス (レンジ10MPa未満) アクリルガラス (レンジ10MPa以上)	
⑧ 処理	0 ナシ	
	1 禁油処理	
	2 禁水処理	
	3 禁油・禁水処理	
⑨ その他付加仕様	0 ナシ 1 アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 目盛指定[注]、スロットル指定	
⑭ 区分	J JIS指定	
⑮ ドキュメント	0 ナシ	
	1 アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 提出図、取扱説明書、検査要領書、 ミルシート、検査成績表 (1個1部)、 検査・トレサビリティ証明書	

レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。

*1 管用ねじ以外はJISマークは付きません。

*2 他の性能をご希望の際はお問い合わせください。

【製作範囲】

【注】目盛指定: 赤線、サークル塗り、客マーク

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。