


形番構成

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

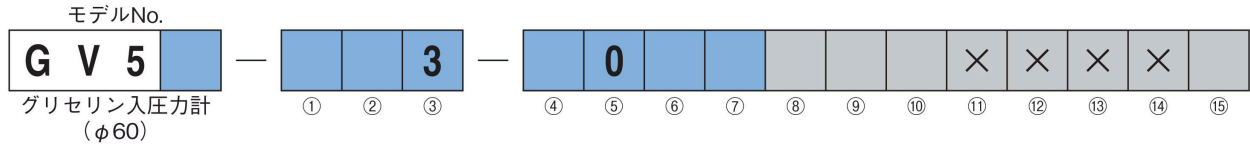

形番		選択仕様	付加仕様(オプション)
モデル	0 立形 5 埋込形		
① 形状	1 A枠 2 B枠 6 —	立形 埋込形	D枠 (取付金具) D枠 (直結)
② 接続ねじ	2 G1/4B 5 1/4NPT 7 R1/4		
③ 接液部材質	3	ブルドン管: SUS316 接続部: SUS316	
④ 圧力レンジ (MPa)	1	-0.1~0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 1, 1.5, 2 連成計	
	2	0~0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.5, -0.1~0	
	3	0~5, 7, 10	
	4	0~15, 25, 35	
	5	0~50, 70	
	6	0~100	
⑤ 精度	0	標準 (±1.5%F.S.)	
⑥ 指針	0	標準	
	6	セーフティマーク付※ (設置針)	
⑦ ガラス	0	標準 (有機ガラス)	
	2	強化ガラス (無機ガラス)	
⑧ 処理	0	ナシ	
	1	禁油処理	
	2	禁水処理	
	3	禁油・禁水処理	
⑨ スロットル	0	ナシ	
	1	FS10-013	
⑩ その他付加仕様	0	ナシ	
	1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 目盛指定「注」	
⑮ ドキュメント	0	ナシ	
	1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 提出図、取扱説明書、検査要領書、 ミルシート、検査成績表 (1個1部)、 検査・トレサビリティ証明書、立会検査	

レンジコードを選定の上、
圧力レンジ及び単位を別途
ご指定ください。

※セーフティマークは、2個1組となります。(製作仕様2参照)

「製作範囲」
・充填液: グリセリン
0.4MPa以下、0.4MPa連成以下はグリセリン水溶液

・質量: φ60 約0.3kg

「注」目盛指定: 記入文字、客マーク、赤線、赤塗り

仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。