

スケールディップス

RULE DEPTH



スケールがデプスゲージに変身！ケガキ、深さ測定の必需品です！





SD-300



SD-6010

- 用途●正確なケガキ作業、幅、高さ、深さ測定に
 特長●スケールディップスを、止めねじでスケールの任意の位置に固定して、寸法測定できます。
 ●金属、木工加工の寸法取りに便利
 ●JISサイズの直尺に取り付けが可能です。

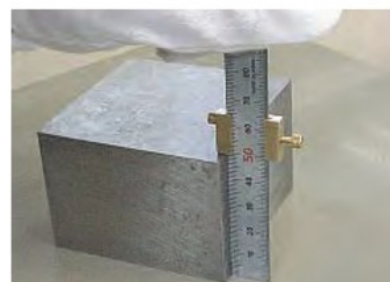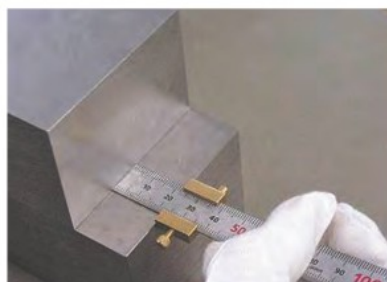

商品コード	品番	タイプ	材質	長さ (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
006843	SD-150	150mm スケール用	真鍮	15	5	10g	▲1,600	663282
006844	SD-300	300mm スケール用		20	6	23g	▲1,800	663299
006845	SD-6010	600・1000mm スケール用	アルミニウム	30	13	26g	▲1,300	480056



シルバースケール 快段目盛 ディップス付

METAL RULES WITH STOPPER (KAIDAN SCALE)

一定寸法の繰り返しケガキ作業が効率アップ！
 快段目盛スケールとスケールディップスのセットです。



産業標準化法に基づくJISマーク表示制度において一般財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
 JIS B 7516 金属製直尺
 JIS B 7534 金属製角尺直尺

表



裏



SV-300DKD

- 用途●正確なケガキ作業、幅、高さ、深さ測定に
 材質●スケール:ステンレス(SUS420J2)
 ●スケールディップス:真鍮
 特長●スケールとスケールディップスのセットです。
 ●スケールの外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱えます。
 ●規格はJIS B7516

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	表面仕上	長さの許容差 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111298	SV-150DKD	150	シルバー	± 0.15	175	32	5	20g	1,800	661684
111299	SV-300DKD	300			335	45	6	86g	2,500	661691