

ベベルボックス BB-180W **NEW!**
BEVEL BOX



製品情報

内蔵 Bluetooth でパソコンやスマホに測定値を送信・記録が可能！
バックライト ON/OFF 設定や、オートオフの有効/無効切替機能付です。



測定値の送信が可能な Bluetooth 内蔵タイプ



スマートフォン用アプリ (SK-LOG) ダウンロード

二次元コードまたは URL からダウンロードしてご利用ください。

Android (Google Play) ※Android 8.0以上
<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.niigataseiki.sklog>



Google play からダウンロード



iOS (App Store) ※iPhone iOS13以上
<https://apps.apple.com/jp/app/id1499031153?mt=8>




App Store からダウンロード



●寸法図

単位：mm

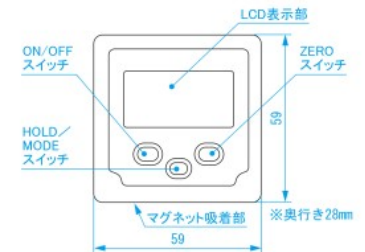

- 用途●機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です。
- 材質●本体:ABS ベース:アルミ(底面マグネット付)
- 特長●無線方式:Bluetooth4.1(通信距離10m以内)※
- 任意の位置でのゼロ設定が可能
 - 暗い場所でも測定可能なバックライト付(ON/OFF可能)
 - ホールドスイッチで数値の固定ができます。
 - オートオフ機能付(約5分)(ON/OFF可能)
- 電源●単4形乾電池 1個(別売)
- ※TELEC(日本)、CE(EU)での認証になります。


※1 量子化誤差(±1カウント)含まず ※2 電池未装填時

商品コード	品番	測定範囲	最小読取値	使用温度範囲	読取精度 ^{※1}	繰返し精度	質量 ^{※2}	標準小売価格	JAN (4975846)
NEW! 010104	BB-180W	±180°	0.1°	5～45℃	±0.2°	0.1°	75g	15,000	011076

レベルメータ 快段目盛
LEVEL METER



読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛！アナログ式の角度計です。
測定面はマグネット付！

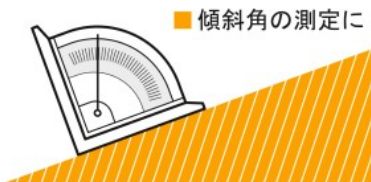

- 用途●傾斜角の測定
- 材質●本体:AS樹脂 カバー:アクリル
- 特長●アナログ式で気泡管水平器に比べ見やすい
- 1°単位の目盛が見やすい、階段状目盛
 - 軽くて使いやすい
 - 測定面にマグネット付
- 仕様●測定範囲:0～90°
- 最小読取値:1°
 - 読取精度:±0.5°



商品コード	品番	タイプ	マグネット吸着力(参考値)	製品寸法 高さ×幅×厚 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
011012	LM-90KDS	強力磁石付	40N	95 × 95 × 30	100g	6,000	675070
011013	LM-90KD	磁石付	10N	95 × 95 × 30	120g	3,500	675087



レベル
ニック

気泡管
水準器

角度計

水平器

プロト
ラクタ