



ブロックゲージ

ピンゲージ

ピンバイス

ピンゲージアクセサリ

リングゲージ

栓ゲージ

限界ゲージ

シフネスゲージ

テーパゲージ

 
溶接ゲージ

その他ゲージ

超硬 ステップ限界栓ゲージ H7
CARBIDE LIMIT STEP PLUG GAUGE




通り・止りを1カ所に作成！
持ち替えの手間が省け、
作業効率がアップします。



SPTLP-10



●寸法図

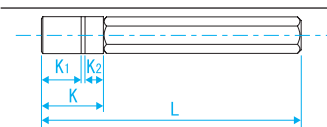

用途●穴径の検査

材質●ゲージ部:超硬合金

●シャック部:アルミ

特長●穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つゲージ

●片側に通り・止り両方の寸法で作成されているため、ゲージの向きを持ち替える手間が省け、検査効率が上がります。

●検査成績表付

仕様●等級H7

●面粗さ Ra0.2μm以内

商品コード	品番	規格	L (mm)	K ₁ (mm)	K ₂ (mm)	K (mm)	標準小売価格	JAN (4975846)
398110	SPTLP-10	φ10	72	10	5	16	30,000	093621
398111	SPTLP-11	φ11					34,000	093638
398112	SPTLP-12	φ12					34,000	093645
398113	SPTLP-13	φ13	82	12	6	19	41,000	093652
398114	SPTLP-14	φ14					41,000	093669
398115	SPTLP-15	φ15					43,000	093676
398116	SPTLP-16	φ16					43,000	093683
398117	SPTLP-17	φ17	95		8	25	52,000	093690
398118	SPTLP-18	φ18					52,000	093706
398119	SPTLP-19	φ19		16			58,000	093713
398120	SPTLP-20	φ20					58,000	093720
398121	SPTLP-21	φ21					64,000	093737
398122	SPTLP-22	φ22	107			27	64,000	093744
398123	SPTLP-23	φ23					68,000	093751
398124	SPTLP-24	φ24					68,000	093768
398125	SPTLP-25	φ25			10		72,000	093775
398126	SPTLP-26	φ26					72,000	093782
398127	SPTLP-27	φ27					78,000	093799
398128	SPTLP-28	φ28	110	18		29	78,000	093805
398129	SPTLP-29	φ29					88,000	093812
398130	SPTLP-30	φ30					88,000	093829

セラミック ステップ限界栓ゲージ H7
CERAMIC LIMIT STEP PLUG GAUGE




通り・止りを1カ所に作成！
持ち替えの手間が省け、
作業効率がアップします。



SPCLP-10



●寸法図

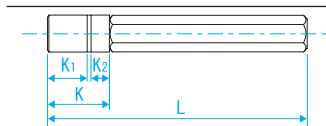

用途●穴径の検査

材質●ゲージ部:セラミック

●シャック部:アルミ

特長●穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つゲージ

●片側に通り・止り両方の寸法で作成されているため、ゲージの向きを持ち替える手間が省け、検査効率が上がります。

●検査成績表付

仕様●等級H7

●面粗さ Ra0.2μm以内

商品コード	品番	規格	L (mm)	K ₁ (mm)	K ₂ (mm)	K (mm)	標準小売価格	JAN (4975846)
398010	SPCLP-10	φ10	72	10	5	16	39,000	093416
398011	SPCLP-11	φ11					45,000	093423
398012	SPCLP-12	φ12					45,000	093430
398013	SPCLP-13	φ13	82	12	6	19	55,000	093447
398014	SPCLP-14	φ14					55,000	093454
398015	SPCLP-15	φ15					58,000	093461
398016	SPCLP-16	φ16					58,000	093478
398017	SPCLP-17	φ17	95		8	25	68,000	093485
398018	SPCLP-18	φ18					68,000	093492
398019	SPCLP-19	φ19		16			76,000	093508
398020	SPCLP-20	φ20					76,000	093515
398021	SPCLP-21	φ21					96,000	093522
398022	SPCLP-22	φ22	107			27	96,000	093539
398023	SPCLP-23	φ23					102,000	093546
398024	SPCLP-24	φ24					102,000	093553
398025	SPCLP-25	φ25			10		106,000	093560
398026	SPCLP-26	φ26					106,000	093577
398027	SPCLP-27	φ27					116,000	093584
398028	SPCLP-28	φ28	110	18		29	116,000	093591
398029	SPCLP-29	φ29					130,000	093607
398030	SPCLP-30	φ30					130,000	093614