

レベルニック L 型 DL-S3L

LEVELNIC

DT 検



製品情報



L 型ベースにレベルニック DL-S3 を搭載したタイプ。
X 軸、Y 軸以外に Z 軸測定も可能。
超強力マグネット採用で工作機械等のコラム測定もできます！



- 用途 ● 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度、垂直測定
- 材質 ● DL-S3 本体:アルミニウム ベース:鋳鉄
● L型ベース:鋳鉄
- 特長 ● 読み取りやすいデジタル表示
● RS-232C出力が付き、当社のデータ記録・平面度・真直度ソフトが使用可能となります。
● L型ベースにより垂直測定も可能となりました。
● Z軸測定に便利なマグネット付です。
● 130°V溝付
- 電源 ● 9V角型乾電池×1
● 付属ACアダプタ(DC9V出力・AC100V~240V)
- 付属品 ● 収納ケース
● 保証書・取扱説明書・検査成績表
● ACアダプタ(DC9V出力・AC100V~240V)
● 9V角型乾電池

DL-S3 の仕様は、P142 をご参照ください。

商品コード	品番	ベース直角度 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
010027	DL-S3L	± 0.04 以内	5.5kg	450,000	010277

レベルニック L 型ベース DL-SL

L-TYPE BASE

D


レベルニック DL-S4W シリーズ、DL-S3 シリーズ、DL-S2W シリーズを搭載することで、X 軸、Y 軸以外に Z 軸測定も可能になります。



- 用途 ● レベルニック用 L 型ベース
- 材質 ● 鋳鉄
- 特長 ● 適用機種:DL-S4Wシリーズ・DL-S3シリーズ・DL-S2Wシリーズ
● 適用レベルニックに取り付けることにより垂直測定が可能になります。
● Z軸測定に便利なマグネット付です。
● 130°V溝付
- 付属品 ● 収納ケース

● 寸法図

単位: mm

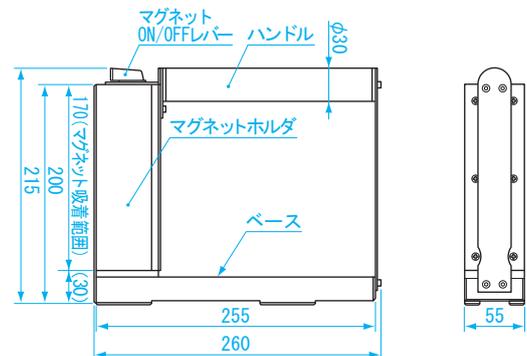

商品コード	品番	ベース直角度 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
010028	DL-SL	± 0.04 以内	4.9kg	180,000	010284