




コンパクト設計なデジタル角度計です。
今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます！

暗い場所でも測定可能なバックライト付タイプ



- 用途●機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です。
- 材質●本体:ABS ベース:アルミ(底面マグネット付)
- 特長●任意の位置での0設定が可能
- 暗い場所でも測定可能なバックライト付
 - ホールドスイッチで数値の固定ができます。
 - オートオフ機能付(約5分)
- 電源●単4形乾電池 1個(別売)

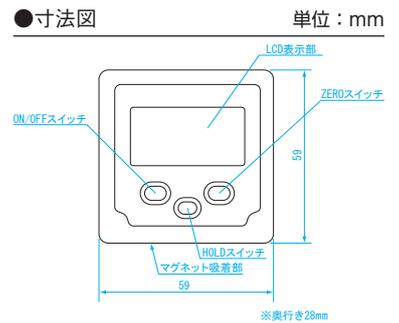


※量子化誤差(±1カウント)含まず

商品コード	品番	測定範囲	最小読取値	使用温度範囲	読取精度*	繰り返し精度	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
010103	BB-180L	± 180.0°	0.1°	5 ~ 45°	± 0.2°	0.1°	70g	10,000	010697

レベルメータ 快段目盛
LEVEL METER



読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛！アナログ式の角度計です。
測定面はマグネット付！

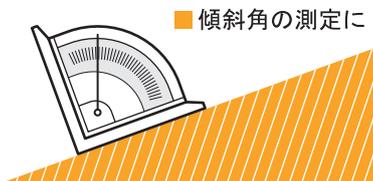

- 用途●傾斜角の測定
- 材質●本体:AS樹脂 カバー:アクリル
- 特長●アナログ式で気泡管水準器に比べ見やすい
- 1°単位の目盛が見やすい、階段状目盛
 - 軽くて使いやすい
 - 測定面にマグネット付
- 仕様●測定範囲:0~90°
- 最小読取値:1°
 - 読取精度:±0.5°



商品コード	品番	タイプ	マグネット吸着力(参考値)	製品寸法 高さ×幅×厚 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
011012	LM-90KDS	強力磁石付	40N	95 × 95 × 30	100g	6,000	675070
011013	LM-90KD	磁石付	10N	95 × 95 × 30	120g	3,500	675087