

デジタルノギス (公差設定タイプ) DIGITAL CALIPER (tolerance type)

DT検O



製品情報

別売の BluetoothBOX に対応！
測定値が指定した公差の範囲に入っているかを簡単に確認できます。

| | |
|---|--|
| 社内校正のマスター ブロックゲージ P58 ～65 | 狭い箇所のポイント測定 ノギスアタッチメント P179 |
| データの無線出力 BluetoothBOX (ノギス用) P181 | ノギスを保持して両手をフリーに ノギスマイクロスタンド P242 |
| 錆の発生を防止 ゼラストフィルム貼用 P396 | |




GDCT-150



[GO] [◀] [▶] の表示で
合否が一目でわかります。

●寸法図

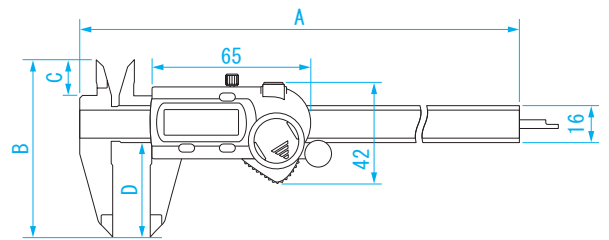

用途●外側・内側・段差・深さ測定

材質●ステンレス

特長●別売のBluetoothBOXに対応。測定値を

パソコンへワイヤレス送信することが可能です。

●プリセット機能&合否が一目でわかる公差設定機能付

●オートオフ機能付(約20分)

電源●CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

単位：mm

| 品番 | A | B | C | D |
|----------|-----|-----|------|----|
| GDCT-100 | 186 | 77 | 16.5 | 40 |
| GDCT-150 | 236 | | | |
| GDCT-200 | 286 | 90 | 19.5 | 50 |
| GDCT-300 | 400 | 102 | 21.5 | 60 |

※ 量子化誤差 (±1 カウント) 含まず

| 商品コード | 品番 | タイプ | 測定範囲 (mm) | 最小読取値 (mm) | 器差* (mm) | デプスバー (有無) | 質量 | 標準小売価格 | JAN (4975846) |
|--------|----------|---------|-----------|------------|----------|------------|------|--------|---------------|
| 151963 | GDCT-100 | 公差設定機能付 | 0-100 | 0.01 | ±0.03 | 有 | 155g | 10,900 | 042735 |
| 151964 | GDCT-150 | | 0-150 | | | | 175g | 11,900 | 042742 |
| 151965 | GDCT-200 | | 0-200 | | | | 200g | 16,500 | 042759 |
| 151966 | GDCT-300 | | 0-300 | | | | 260g | 26,100 | 042766 |

D デモ機の貸出が可能な商品です。

T トレーサビリティ対応の商品です。

検 検査成績表が同梱されている商品です。

O 海外生産を行っている商品です。

SK Niigata Seiki



ノギス

ケガキ
ゲージ

デプス
ゲージ

ハイト
ゲージ