

デジタルノギス
DIGITAL CALIPERS

DT検O



製品情報


新潟精機のデジノギ！スタンダードタイプです。



DT-150



●寸法図

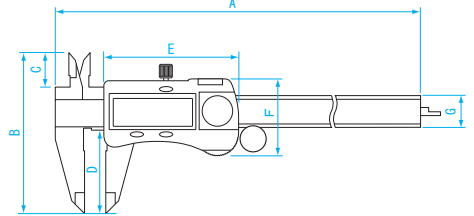

単位：mm

用途●外側・内側・段差・深さ測定

材質●ステンレス

特長●デジタル表示で見やすい

●ホールド機能付

●オートオフ機能付(約20分)

電源●SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属

品番	A	B	C	D	E	F	G
DT-150	236	77	16.5	40	67	38	16
DT-200	286	90	19.5	50			
DT-300	400	102	21.5	60			

※ 量子化誤差 (±1 カウント) 含まず

商品コード	品番	タイプ	測定範囲 (mm)	最小読取值 (mm)	器差 [※] (mm)	デプスバー (有無)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
151292	DT-150	スタンダード	0-150	0.01	± 0.03	有	160g	▽ 9,300	037557
151293	DT-200		0-200				200g	▽13,500	037564
151294	DT-300		0-300		± 0.04		270g	▽23,000	037571


左勝手デジタルノギス
LEFT HAND DIGITAL CALIPERS

DT検O



製品情報


必見！デジタルタイプの左利き専用です。

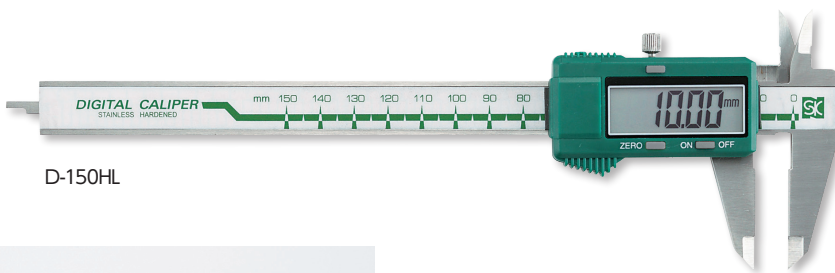

D-150HL



●寸法図

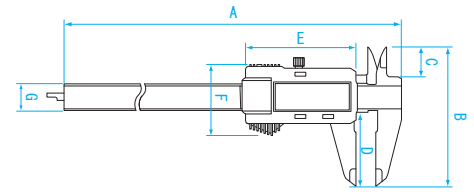

単位：mm

用途●外側・内側・深さ・段差測定

材質●ステンレス

特長●左利きの方専用のデジタルノギスです。

電源●SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属

品番	A	B	C	D	E	F	G
D-150HL	236	76	16	40	61.5	37	16
D-200HL	286	90	19.5	50			

※ 量子化誤差 (±1 カウント) 含まず

商品コード	品番	測定範囲 (mm)	最小読取值 (mm)	器差 [※] (mm)	デプスバー (有無)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
152021	D-150HL	0-150	0.01	± 0.03	有	150g	19,000	037908
152022	D-200HL	0-200				190g	32,600	038585