

## デジタルキャリパゲージ

DIGITAL CALIPER GAUGES




製品情報

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で!

社内校正のマスター ブロックゲージ P58 ~65	錆の発生を防止▶ ゼラストフィルム鉄用 P396
------------------------------------	--------------------------------



●寸法図 単位：mm

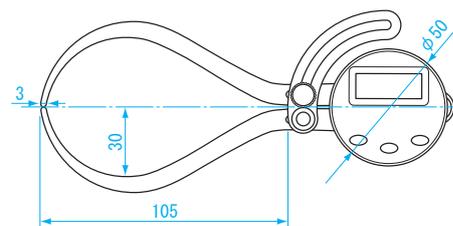

用途●外径用測定器  
材質●本体:スチール、プラスチック  
特長●デジタル表示で迅速に測定ができます。  
●0~150mmの広い測定範囲を1台でカバーします。  
電源●CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

※ 量子化誤差 (±1 カウント) 含まず

商品コード	品番	目量 (mm)	測定範囲 (mm)	器差* (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
152053	EDC-A1150	0.1	0-150	±0.2	140g	▲13,000	040328

## デジタルキャリパゲージ

DIGITAL CALIPER GAUGES



製品情報

小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます!

社内校正のマスター ブロックゲージ P58 ~65	錆の発生を防止▶ ゼラストフィルム鉄用 P396
------------------------------------	--------------------------------




EDC-A125




EDC-A225

●寸法図 単位：mm

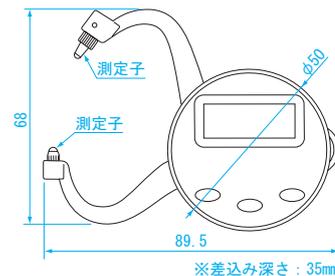


EDC-A125

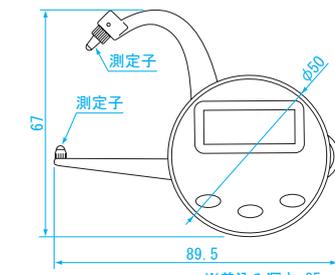

EDC-A225

※ 量子化誤差 (±1 カウント) 含まず

用途●外径用測定器  
材質●本体:スチール、プラスチック  
特長●デジタル表示で見やすい  
●ホールド機能付  
●オートディスプレイオフ機能付(約2分)  
電源●CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

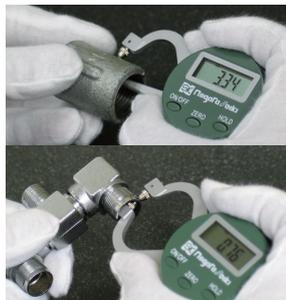

商品コード	品番	目量 (mm)	測定範囲 (mm)	器差* (mm)	測定子形状	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
152051	EDC-A125	0.02	0-25	0.00- 5.00mm: ±0.04 5.02-25.00mm: ±0.08	丸型(φ2.5mm)	105g	▲10,500	040304
152052	EDC-A225	0.02	0-25	0.00- 5.00mm: ±0.04 5.02-25.00mm: ±0.08	丸型(φ2.5mm)	90g	▲10,500	040311



ダイヤルゲージ

ダイヤルインジケータ

ダイヤルシフネスゲージ

シリンダゲージ

ダイヤルキャリパゲージ

硬度・張力・膜厚計

マグネットベース