

## アイビームストレートエッジ A 級


I-BEAM TYPE PRECISION STRAIGHT EDGE

T 検

受注生産品

機械設置・定盤設置時の必需品です！平坦度・平行度・真直度の測定、水準器治具として便利です！

用途●平坦度、平行度、真直度の測定  
 材質●機械構造用炭素鋼  
 特長●電子水準器での検査成績表付

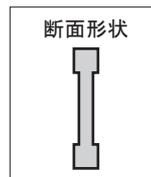

### A 級焼入品 ●硬度 HV490 ~ 620

真直度  $(2 + \frac{L}{100}) \mu\text{m}$  (Lは呼び寸法を表す)

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	真直度 ( $\mu\text{m}$ )	長さ (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
004113	IBM-A500H	500	7	500	50	10	1.9kg	61,500	005327
004115	IBM-A750H	750	9.5	750	50	10	2.9kg	90,200	005341
004117	IBM-A1000H	1000	12	1000	60	12	4.5kg	131,000	005365
004119	IBM-A1500H	1500	17	1500	70	15	9.5kg	289,000	005389
004121	IBM-A2000H	2000	22	2000	90	20	24kg	475,000	005402
004122	IBM-A2500H	2500	27	2500	100	20	29kg	785,000	005396
004123	IBM-A3000H	3000	32	3000	120	20	41kg	1,270,000	005419

### A 級非焼入品

真直度  $(2 + \frac{L}{100}) \mu\text{m}$  (Lは呼び寸法を表す)

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	真直度 ( $\mu\text{m}$ )	長さ (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
004013	IBM-A500	500	7	500	50	10	1.9kg	39,000	005136
004015	IBM-A750	750	9.5	750	50	10	2.9kg	59,900	005150
004017	IBM-A1000	1000	12	1000	60	12	4.5kg	87,800	005167
004019	IBM-A1500	1500	17	1500	70	15	9.5kg	190,000	005181
004021	IBM-A2000	2000	22	2000	90	20	24kg	360,000	005204
004022	IBM-A2500	2500	27	2500	100	20	29kg	585,000	005198
004023	IBM-A3000	3000	32	3000	120	20	41kg	906,000	005211

## 工形ストレートエッジ

RAIL TYPE STRAIGHT EDGE

T 検

受注生産品

機械設置・定盤設置時の必需品です！平坦度・平行度・真直度の測定、水準器治具として便利です！

用途●平坦度、平行度、真直度の測定  
 材質●機械構造用炭素鋼  
 特長●精密機械の据え付け、定盤の平面度検査等に使用  
 ●研磨仕上  
 ●検査成績表付



### A 級焼入品 ●硬度 HV490 ~ 620

真直度  $(2 + \frac{L}{250}) \mu\text{m}$  (Lは呼び寸法を表す)

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	真直度 ( $\mu\text{m}$ )	長さ (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
004417	R-A1000H	1000	6	1000	75	50	22kg	403,000	005600
004419	R-A1500H	1500	8	1500	90	50	32kg	618,000	005617
004421	R-A2000H	2000	10	2000	120	50	52kg	1,030,000	005624
004422	R-A2500H	2500	12	2500	140	50	77kg	1,740,000	005631
004423	R-A3000H	3000	14	3000	150	50	99kg	2,790,000	005648

### A 級非焼入品

真直度  $(2 + \frac{L}{250}) \mu\text{m}$  (Lは呼び寸法を表す)

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	真直度 ( $\mu\text{m}$ )	長さ (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
004317	R-A1000	1000	6	1000	75	50	22kg	332,000	005501
004319	R-A1500	1500	8	1500	90	50	32kg	512,000	005518
004321	R-A2000	2000	10	2000	120	50	52kg	845,000	005525
004322	R-A2500	2500	12	2500	140	50	77kg	1,420,000	005532
004323	R-A3000	3000	14	3000	150	50	99kg	2,150,000	005549

### B 級焼入品 ●硬度 HV490 ~ 620

真直度  $(4 + \frac{L}{50}) \mu\text{m}$  (Lは呼び寸法を表す)

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	真直度 ( $\mu\text{m}$ )	長さ (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
004617	R-B1000H	1000	24	1000	75	50	22kg	325,000	005808
004619	R-B1500H	1500	34	1500	90	50	32kg	516,000	005815
004621	R-B2000H	2000	44	2000	120	50	52kg	876,000	005822
004622	R-B2500H	2500	54	2500	140	50	77kg	1,550,000	005839
004623	R-B3000H	3000	64	3000	150	50	99kg	2,450,000	005846

### B 級非焼入品

真直度  $(4 + \frac{L}{50}) \mu\text{m}$  (Lは呼び寸法を表す)

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	真直度 ( $\mu\text{m}$ )	長さ (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
004517	R-B1000	1000	24	1000	75	50	22kg	264,000	005709
004519	R-B1500	1500	34	1500	90	50	32kg	415,000	005716
004521	R-B2000	2000	44	2000	120	50	52kg	678,000	005723
004522	R-B2500	2500	54	2500	140	50	77kg	1,190,000	005730
004523	R-B3000	3000	64	3000	150	50	99kg	1,960,000	005747