

A 熱電対

シース外径 D (mm) (測温範囲)	シース長 L (cm)	補償導線の種類	リード線長 M (m)			
			2M		4M	
			型式	価格(¥)	型式	価格(¥)
φ 4.8 (0~800℃)	10	EXD	TN1-4.8-10-2M	2,950	TN1-4.8-10-4M	3,350
		EXA	TN1-4.8-10-EXA2M	3,100	TN1-4.8-10-EXA4M	3,800
	15	EXD	TN1-4.8-15-2M	3,150	TN1-4.8-15-4M	3,550
		EXA	TN1-4.8-15-EXA2M	3,300	TN1-4.8-15-EXA4M	4,000
	20	EXD	TN1-4.8-20-2M	3,150	TN1-4.8-20-4M	3,550
		EXA	TN1-4.8-20-EXA2M	3,300	TN1-4.8-20-EXA4M	4,000
	30	EXD	TN1-4.8-30-2M	3,450	TN1-4.8-30-4M	3,850
		EXA	TN1-4.8-30-EXA2M	3,600	TN1-4.8-30-EXA4M	4,300
	40	EXD	TN1-4.8-40-2M *	3,450	TN1-4.8-40-4M *	3,850
		EXA	TN1-4.8-40-EXA2M *	3,600	TN1-4.8-40-EXA4M *	4,300
	50	EXD	TN1-4.8-50-2M *	3,950	TN1-4.8-50-4M *	4,350
		EXA	TN1-4.8-50-EXA2M *	4,100	TN1-4.8-50-EXA4M *	4,800

B 保護管・素材

φ 6.4 (0~800℃)	15	EXD	TN1-6.4-15-2M	3,650	TN1-6.4-15-4M	4,050
		EXA	TN1-6.4-15-EXA2M	3,800	TN1-6.4-15-EXA4M	4,500
	20	EXD	TN1-6.4-20-2M	3,650	TN1-6.4-20-4M	4,050
		EXA	TN1-6.4-20-EXA2M	3,800	TN1-6.4-20-EXA4M	4,500
	30	EXD	TN1-6.4-30-2M	4,650	TN1-6.4-30-4M	5,050
		EXA	TN1-6.4-30-EXA2M	4,800	TN1-6.4-30-EXA4M	5,500
	40	EXD	TN1-6.4-40-2M *	4,650	TN1-6.4-40-4M *	5,050
		EXA	TN1-6.4-40-EXA2M *	4,800	TN1-6.4-40-EXA4M *	5,500
	50	EXD	TN1-6.4-50-2M *	5,150	TN1-6.4-50-4M *	5,550
		EXA	TN1-6.4-50-EXA2M *	5,300	TN1-6.4-50-EXA4M *	6,000

C 被覆熱電対線・補償導線

D

型式表(ヘッドレス)
TC

φ 8.0 (0~900℃)	15	EXD	TN1-8.0-15-2M	3,650	TN1-8.0-15-4M	4,050
		EXA	TN1-8.0-15-EXA2M	3,800	TN1-8.0-15-EXA4M	4,500
	20	EXD	TN1-8.0-20-2M	3,650	TN1-8.0-20-4M	4,050
		EXA	TN1-8.0-20-EXA2M	3,800	TN1-8.0-20-EXA4M	4,500
	30	EXD	TN1-8.0-30-2M	4,650	TN1-8.0-30-4M	5,050
		EXA	TN1-8.0-30-EXA2M	4,800	TN1-8.0-30-EXA4M	5,500
	40	EXD	TN1-8.0-40-2M *	4,650	TN1-8.0-40-4M *	5,050
		EXA	TN1-8.0-40-EXA2M *	4,800	TN1-8.0-40-EXA4M *	5,500
	50	EXD	TN1-8.0-50-2M *	5,150	TN1-8.0-50-4M *	5,550
		EXA	TN1-8.0-50-EXA2M *	5,300	TN1-8.0-50-EXA4M *	6,000

*印は受注生産品になります。

E 型式表(ヘッド)
TC

F 測温抵抗体・取付金具

G

型式表(ヘッドレス)
PT

H

型式表(ヘッド)
PT

I


技術資料

J

在庫製品

端子箱型シース熱電対

■ TN2シリーズ

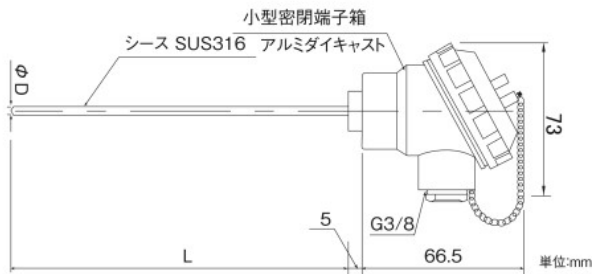

仕様

熱電対種類	K
階級	クラス2
素子数	シングル
シース材質	SUS316
温接点	非接地
リード出口	G3/8

測温範囲

D	℃
φ 3.2	750
φ 4.8	800
φ 6.4	800
φ 8.0	900

端子箱 : 0 ~ 90℃

シース長 L (cm)	シース外径							
	φ 3.2		φ 4.8		φ 6.4		φ 8.0	
	型式	価格(¥)	型式	価格(¥)	型式	価格(¥)	型式	価格(¥)
15	TN2-3.2-15	5,400	TN2-4.8-15	5,400	—	—	—	—
20	TN2-3.2-20	5,400	TN2-4.8-20	5,400	TN2-6.4-20	5,400	TN2-8.0-20	5,400
30	TN2-3.2-30	5,900	TN2-4.8-30	5,900	TN2-6.4-30	6,400	TN2-8.0-30	6,400
50	*TN2-3.2-50	5,900	*TN2-4.8-50	6,400	*TN2-6.4-50	7,400	*TN2-8.0-50	7,400
75	—	—	*TN2-4.8-75	7,900	*TN2-6.4-75	7,900	*TN2-8.0-75	9,400

*印は受注生産品になります。