


端子箱型白金測温抵抗体

■ RN 3シリーズ

素子種類	Pt100 Ω	保護管材質	SUS316
階級	B 級	測温範囲	0 ~ 450℃
素子数	シングル	測温範囲	標準密閉型

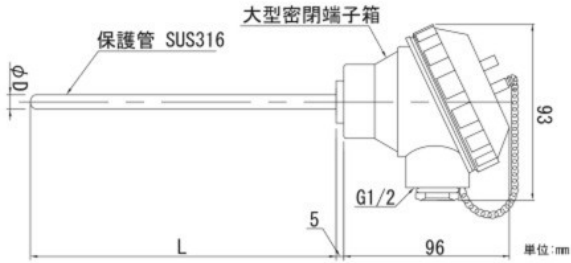


保護管外径 D (mm)	保護管長 L (cm)	型式	価格 (¥)
φ 8	15	RN3-8-15	7,300
	30	RN3-8-30	7,300
	50	RN3-8-50 *	8,300
φ 10	15	RN3-10-15	7,300
	30	RN3-10-30	7,300
	50	RN3-10-50 *	8,300

リード線型白金測温抵抗体

■ RN 5シリーズ

素子種類	Pt100 Ω	温接点	SUS304
階級	B 級	測温範囲	-50 ~ 250℃
素子数	シングル	端末	M3 Y

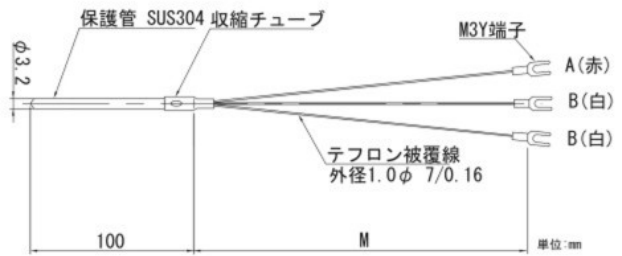


被覆熱電対長 (cm)	型式	価格 (¥)
100	RN5-1M	5,700
200	RN5-2M	6,300
300	RN5-3M	6,900
400	RN5-4M	7,500

ネジ付白金測温抵抗体

■ RN 6シリーズ

素子種類	Pt100 Ω	保護管材質	SUS304
階級	B 級	測温範囲	-50 ~ 250℃
素子数	シングル	端末	M3 Y

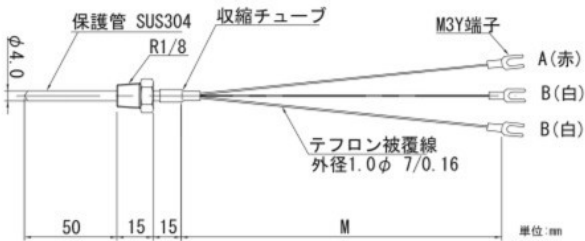


リード線長 (cm)	型式	価格 (¥)
100	RN6-1M	6,400
200	RN6-2M	7,400
300	RN6-3M	8,400
400	RN6-4M	8,400

フランジ付白金測温抵抗体

■ RN 7シリーズ

素子種類	Pt100 Ω	保護管材質	SUS304
階級	B 級	測温範囲	-50 ~ 250℃
素子数	シングル	端末	M3 Y

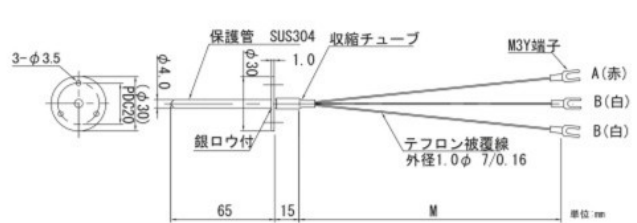

被覆熱電対長 (cm)	型式	価格 (¥)
100	TN7-1M	6,500
200	TN7-2M	7,500
300	TN7-3M	8,500
400	TN7-4M	8,500