

アサダ



Thread Seal Tape


シールテープ

同商品群  
在庫数 1 アイ  
テム

R50356

1巻あたり目安単価  
¥105

- 特長 ●-100~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。  
●ねじ込み・取り外しが容易です。  
●化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
- 用途 ●鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。
- 仕様 ●使用温度範囲:-100~230℃
- 材質 ●基材:フッ素樹脂
- 製造国 ●台湾

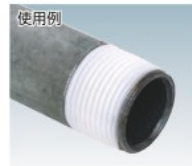

アサダ株式会社[102902]

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー 小売価格 (1箱)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	箱入数 (巻)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
292-5168	R50356	¥1,050	オープン	ホワイト	13×15	0.1	10	10	240	37143(96)

☎商品のお問い合わせ:052-911-7165 <http://www.asada.co.jp/>

ニチアス



Nafion Seal Tape

"TOMBO No.9082/9082-BL"ナフロンシールテープ

同商品群  
在庫数 4 アイ  
テム

9082シリーズ

- 特長 ●ねじ継手に巻くだけで簡単にシールできます  
●摩擦係数が小さくねじ込みが簡単で、焼付もなく脱着も非常に簡単です。
- 用途 ●水・蒸気・油・化学薬品・溶剤などの配管ねじ継手シールに。  
●ボルトやナット部のシール。
- 仕様 ●使用温度範囲:-200℃~260℃
- 材質 ●フッ素樹脂 (PTFE) 製造国 ●マレーシア



ニチアス株式会社[743057]

発注単位10巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー 小売価格 (1巻)	入数 (巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-3678	9082-5M	¥219	オープン	10	ホワイト	13×5	0.1	110	2070(102)
115-3677	9082-15M	¥396	オープン	10	ホワイト	13×15	0.1	261	5630(167)
282-9959	9082-BL 5M	¥110	オープン	10	ホワイト	13×5	0.1	100	9450(93)
282-9967	9082-BL 15M	¥239	オープン	10	ホワイト	13×15	0.1	260	15990(85)

☎商品のお問い合わせ:06-6252-1371 <http://www.nichias.co.jp/>

バルカー

Tape Seal<sup>®</sup>"テープシール<sup>®</sup>"(JIS規格品)同商品群  
在庫数 8 アイ  
テム

20-101305

20-152010

- 特長 ●ねじ込み・取り外しが容易で焼付けを起こしません。
- 用途 ●各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部のシール。
- 仕様 ●使用温度範囲:-100~260℃
- 材質 ●フッ素樹脂 (PTFE) 製造国 ●台湾

株式会社バルカー[818296]

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー 小売価格 (1箱)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	箱入数 (巻)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
783-8336	20-100805	¥1,429	オープン	白	8×5	0.1	10	50	90	5035(109)
783-8344	20-101305	¥1,429	オープン	白	13×5	0.1	10	50	125	1168(105)
783-8352	20-101310	¥2,449	オープン	白	13×10	0.1	10	50	210	923(153)
783-8361	20-101315	¥3,673	オープン	白	13×15	0.1	10	50	320	1695(106)
114-4625	20-152010	¥12,244	オープン	白	20×10	0.15	12	10	695	63(88)
114-4626	20-202510	¥19,591	オープン	白	25×10	0.2	12	12	860	79(107)

☎商品のお問い合わせ:080-8316-1969 <http://www.valqua.co.jp/>

バルカー

Tape Seal<sup>®</sup>"テープシール<sup>®</sup>"同商品群  
在庫数 8 アイ  
テム

20E-101305

20E-101315

- 特長 ●ねじ込み・取り外しが容易で焼付けを起こしません。
- 用途 ●各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部のシール。
- 仕様 ●使用温度範囲:-100~260℃
- 材質 ●フッ素樹脂 (PTFE)
- 製造国 ●台湾

1巻あたり目安単価  
20E-101305 ¥82  
20E-101315 ¥224

株式会社バルカー[818296]

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー 小売価格 (1箱)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	箱入数 (巻)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
119-2166	20E-101305	¥816	オープン	白	13×5	0.1	10	10	110	335(98)
776-6084	20E-101315	¥2,244	オープン	白	13×15	0.1	10	10	260	239(92)

☎商品のお問い合わせ:080-8316-1969 <http://www.valqua.co.jp/>

日東電工



Seal Tape

ライニング鋼管用シールテープ

同商品群  
在庫数 4 アイ  
テム

635G

- 特長 ●はく離ライナーをはがすだけで簡単に施工できる定型シール材です。  
●配管異形部防食・シール用に適しています。
- 用途 ●防食継手とプラスチックライニング鋼管とのジョイント部すき間充てん材に。
- 材質 ●基材:合成ゴム系シール材
- 製造国 ●日本

日東電工株式会社[720111]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
401-1074	635G	¥1,875	オープン	アイボリー	20×5	3	24	680	112(115)

☎商品のお問い合わせ:0120-640-450 <http://www.nitto-lmaterials.com/>