


図面／規格
【四角ウエルドナット（P付）】

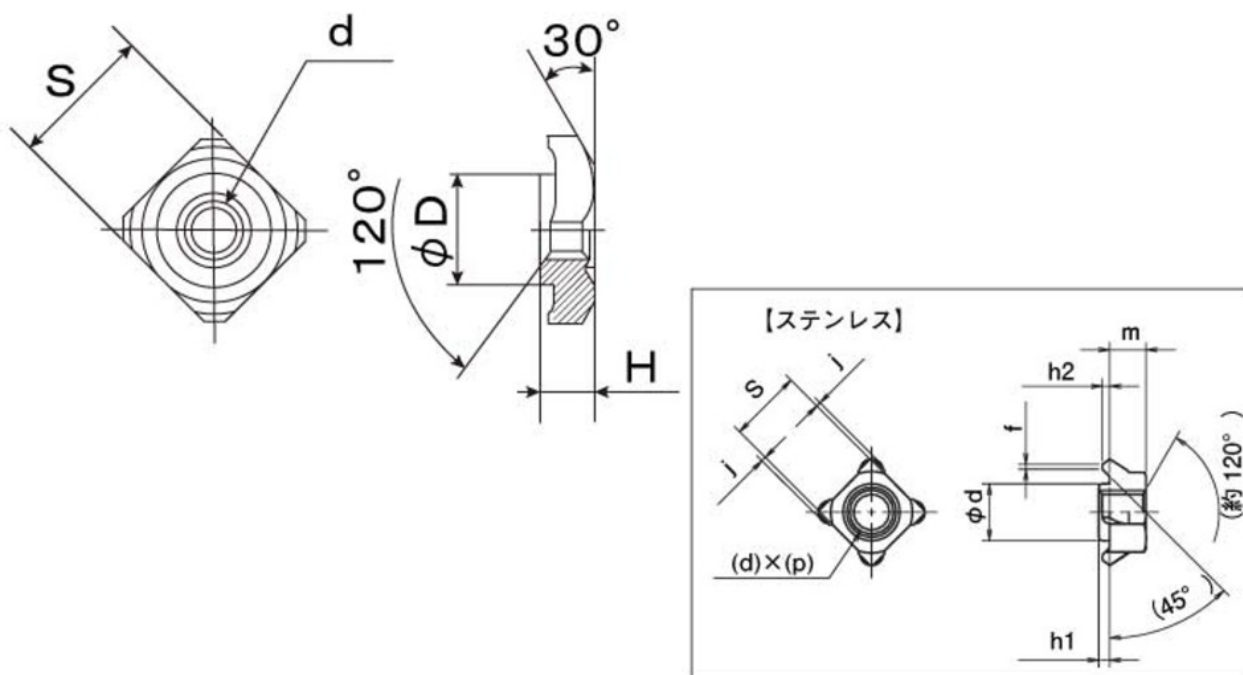

d	p	S		H		h		K	D	
呼び径	ピッチ	基本寸法	公差	基本寸法	公差	基本寸法	公差	基本寸法 (約)	基本寸法	公差
M4	0.7	9.0	0 -0.2	3.2	±0.15	0.8	0 -0.2	0.2	7.0	-0.1 -0.3
M5	0.8	10.0		4.0					7.0	
M6	1.0	11.0		5.0					9.0	
M8	1.25	13.0		6.0					11.0	

ステンレス

ねじの呼び (d)×(p)	外形				溶接突起部			
	二面幅(S)		全高(m)		足高さ(h2)		(f)	(j)
	基準	許容	基準	許容	基準	許容		
M6(P1.0)	10	0 -0.36	5	0 -0.3	1	0 -0.2	0.3~1.5	0.3~0.5