


加工内容	型式	寸法(mm)	タップ加工 TorW	その他追加加工	数量	タップ加工	
切断のみ	AFS-3030-6	500	無記入	Z	1本	T : 片端面M6タップ(深さ12mm)	
片端面タップ	AFS-3030-6	1500	T	Z	2本	W : 両端面M6タップ(深さ12mm)	
両端面タップ	AFS-3030-6	3000	W	Z	3本		
その他追加加工	上記、タップ加工の後に Z(Z,TZ,WZ)を入れ、加工図面を添付して下さい。						

ヘビー級



AFS-3060-6


3,630 円/m

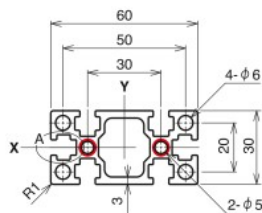

○ NIC規格タップ位置

適応エンドキャップ

 - ブラック色
ECP-3060-6
- グレー色
ECP-3060-6-GY
220 円/piece



参照 P203...⑩

■ 技術データ


在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	694.1 mm ²	1.874 kg/m	lx 6.79×10 ⁴ mm ⁴ ly 25.6×10 ⁴ mm ⁴

スタンダード級



AFS-3060L-6

3,000 円/m

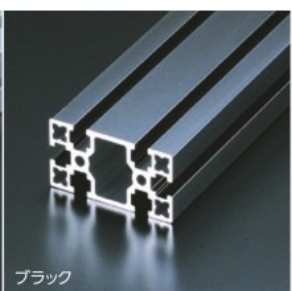


AFS-3060L-6-BK

3,920 円/m



AFS-3060L-6-YE


6,200 円/m

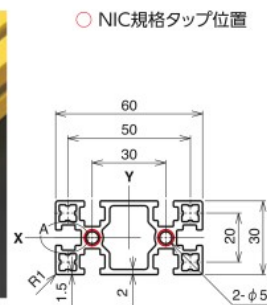

○ NIC規格タップ位置

適応エンドキャップ

 - ブラック色
ECP-3060-6
- グレー色
ECP-3060-6-GY
220 円/piece



参照 P203...⑩

■ 技術データ(シルバー・ブラック)

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	590.5 mm ²	1.594 kg/m	lx 5.55×10 ⁴ mm ⁴ ly 21.3×10 ⁴ mm ⁴

■ 技術データ(イエロー) ● 表面処理 イエロー: 熱硬化性ポリエステル系粉体塗装(塗装厚さ: 規定なし) ● 塗装色 黄色(マンセル値: 2.5Y8/13相当色)


在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
5,500 mm	15~4,000 mm	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)	245 N/mm ²	569.2 mm ²	1.537 kg/m	lx 5.47×10 ⁴ mm ⁴ ly 20.6×10 ⁴ mm ⁴

ライト級



AFS-3060F-6


2,490 円/m

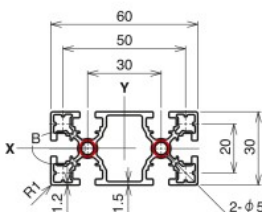

○ NIC規格タップ位置

適応エンドキャップ

 - ブラック色
ECP-3060-6
- グレー色
ECP-3060-6-GY
220 円/piece




参照 P203...⑩

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	474.1 mm ²	1.280 kg/m	lx 4.72×10 ⁴ mm ⁴ ly 17.5×10 ⁴ mm ⁴

 ● 加工内容



座グリ加工・角度切断・切欠き加工については図面にてご指示ください。

● 納期詳細 P497

● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

*1 販売寸法: 商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

* 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。