

加工内容	型 式	寸法 (mm)	タップ加工 T or W	その他追加加工有	数 量	タップ加工
ご注文方法 (注文例)	切断のみ →	AFS-8080-8 — 500 —	無記入	Z	1本	T : 片端面M8タップ(深さ16mm)
	片端面タップ →	AFS-8080-8 — 1500 —	T	Z	2本	W : 両端面M8タップ(深さ16mm)
	両端面タップ →	AFS-8080-8 — 3000 —	W	Z	3本	
	その他追加加工 →	上記、タップ加工の後に Z(Z,TZ,WZ)を入れ、加工図面を添付して下さい。				




ヘビー級



AFS-40120-8

8,440 円/m


○ NIC規格タップ位置

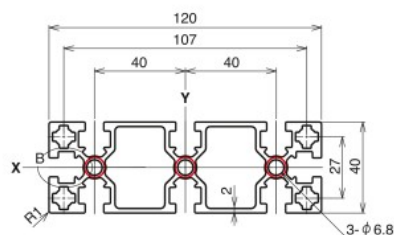

適応エンドキャップ

- ブラック色
ECP-4040-8 (3個使用)
- グレー色
ECP-4040-8-GY (3個使用)

 230 円/piece



参照 P204...③

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 ^{※1}	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5 (205)	225 N/mm ²	1293.6 mm ²	3.493 kg/m	Ix 24.2×10 ⁴ mm ⁴ Iy 201.8×10 ⁴ mm ⁴


ヘビー級



AFS-40160-8

11,800 円/m


○ NIC規格タップ位置

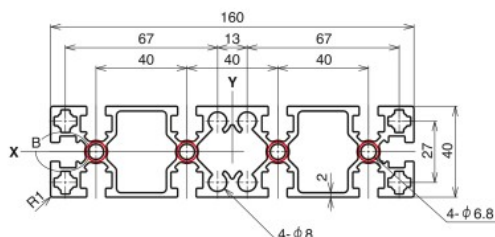

適応エンドキャップ

- ブラック色
ECP-4080-8 (2個使用)
- グレー色
ECP-4080-8-GY (2個使用)

 260 円/piece




参照 P204...⑦

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 ^{※1}	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm ²	1805.9 mm ²	4.876 kg/m	Ix 34.6×10 ⁴ mm ⁴ Iy 440.5×10 ⁴ mm ⁴


ヘビー級

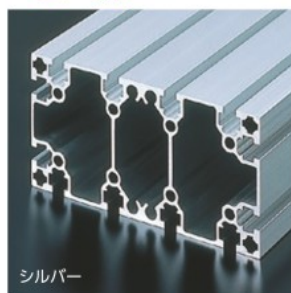

AFS-80160-8

16,010 円/m


○ NIC規格タップ位置

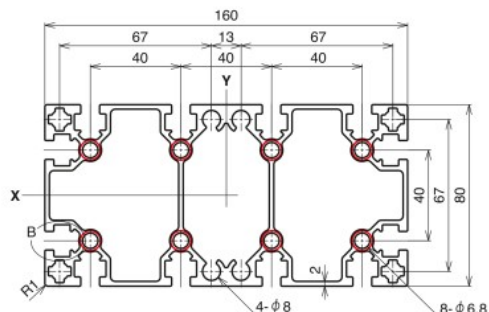

適応エンドキャップ

- ブラック色
ECP-8080-8 (2個使用)
- グレー色
ECP-8080-8-GY (2個使用)

 320 円/piece



参照 P204...③

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 ^{※1}	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm ²	2427.9 mm ²	6.555 kg/m	Ix 207.6×10 ⁴ mm ⁴ Iy 647.1×10 ⁴ mm ⁴

● 加工内容

座グリ加工



角度切断



切欠き加工



切 廻



座グリ加工・角度切断・切欠き加工については図面にてご指示ください。

● 納期詳細 P497

● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※1販売寸法: 商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

※ 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。