 



加工内容	型 式	寸法 (mm)	タップ加工 T or W	その他追加加工有	数 量	タップ加工
ご注文 方 法 (注文例)	切断のみ →	AFSF-4040L-8 —	500 —	無記入	Z	1本
	片面タップ →	AFSF-4040L-8 —	1500 —	T	Z	2本
	両端面タップ →	AFSF-4040L-8 —	3000 —	W	Z	3本
	その他追加加工 →	上記、タップ加工の後に Z(Z,TZ,WZ)を入れ、加工図面を添付して下さい。				

T : 片面M8タップ(深さ16mm)
W : 両端面M8タップ(深さ16mm)




スタンダード級

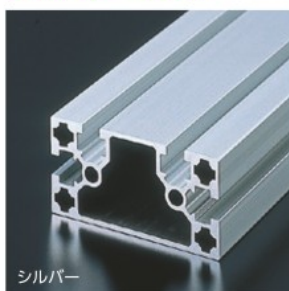

AFSF-4080L-8

5,000 円/m

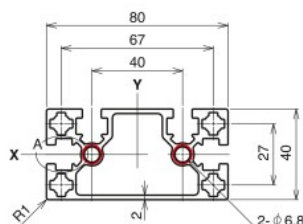

○ NIC規格タップ位置

適応エンドキャップ

 
●ブラック色

ECP-4080-8

●グレー色

ECP-4080-8-GY

260 円/piece



参照 P204...⑦

■ 技術データ


在庫寸法	販売寸法 ^{※1}	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	880.8 mm ²	2.378 kg/m	Ix 16.7×10 ⁴ mm ⁴ Iy 66.6×10 ⁴ mm ⁴

スタンダード級



AFST-4080L-8

5,000 円/m

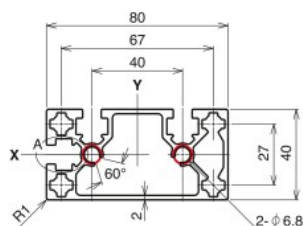

○ NIC規格タップ位置

適応エンドキャップ

 
●ブラック色

ECP-4080-8

●グレー色

ECP-4080-8-GY



260 円/piece



参照 P204...⑦

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 ^{※1}	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	837.4 mm ²	2.261 kg/m	Ix 16.5×10 ⁴ mm ⁴ Iy 63.6×10 ⁴ mm ⁴

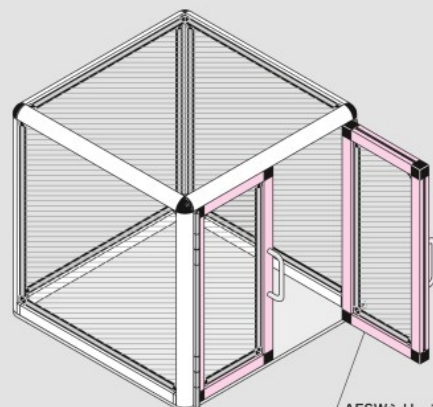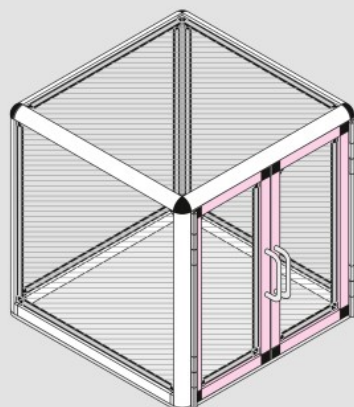

AFSWシリーズ

● 加工内容

座グリ加工



角度切断



切欠き加工



切 廻



座グリ加工・角度切断・切欠き加工については図面にてご指示ください。

● 納期詳細 P497

● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※1販売寸法: 商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

※ 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。