

### ■ 共通技術データ


- 表面処理 シルバー：アルマイト処理(平均5μm以上)  
クリア電着塗装 ※
- 切断寸法 mm単位
- 切断公差 ±0.3mm(≦2m)
- ブラック：黒アルマイト処理(平均5μm以上)  
艶消クリア電着塗装 ※
- ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装 (塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

### ヘビー級



AFSV-4030-8


4,180 円/m

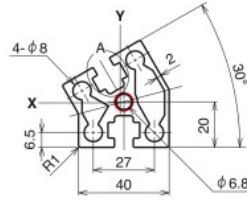

○ NIC規格タップ位置

#### 適応エンドキャップ

- ブラック色
- ECPV-4030-8
- 340 円/piece

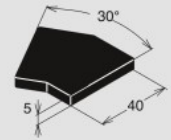

参照 P204...④

### ■ 技術データ


在庫寸法	販売寸法 <sup>*1</sup>	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm <sup>2</sup>	700.1 mm <sup>2</sup>	1.890 kg/m	Ix 11.1×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>   Iy 10.9×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>

### ヘビー級



AFSV-4045-8


4,180 円/m

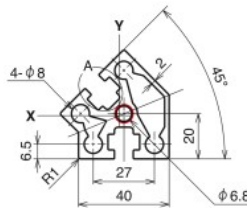

○ NIC規格タップ位置

#### 適応エンドキャップ

- ブラック色
- ECPV-4045-8
- 340 円/piece

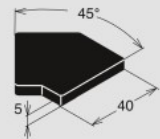

参照 P204...④

### ■ 技術データ


在庫寸法	販売寸法 <sup>*1</sup>	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm <sup>2</sup>	696.5 mm <sup>2</sup>	1.881 kg/m	Ix 11.0×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>   Iy 10.7×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>

### ヘビー級



AFSV-4060-8


4,180 円/m

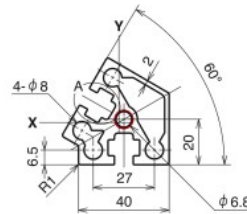

○ NIC規格タップ位置

#### 適応エンドキャップ

- ブラック色
- ECPV-4060-8
- 340 円/piece

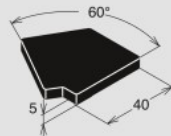

参照 P204...④

### ■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 <sup>*1</sup>	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm <sup>2</sup>	678.7 mm <sup>2</sup>	1.832 kg/m	Ix 10.8×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>   Iy 10.3×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>

