


スタンダードブラケット



■ 技術データ


材 質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	シルバー:アルマイト処理 ブラック:黒アルマイト処理

ABL-2015-4(-BK)

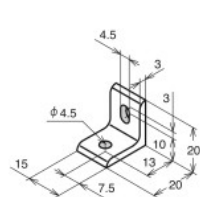


質量 4g

ABL-2035-4

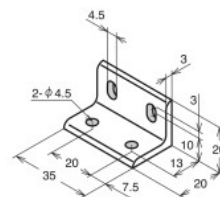

質量 9g

ABL-2055-4

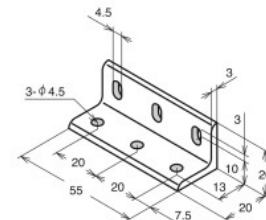

質量 14g

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABL-2015-4	240 円/piece	340 円/set	370 円/set	420 円/set	420 円/set
ABL-2015-4-BK	340 円/piece	450 円/set	—	—	—
ABL-2035-4	350 円/piece	550 円/set	610 円/set	710 円/set	710 円/set
ABL-2055-4	430 円/piece	720 円/set	820 円/set	980 円/set	980 円/set

■オプション内容

ABL-2015-4			
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH APB-04-10 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)	
CNH CSW-04-10 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)		
BNHS APBS-04-10 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)		
CNHS CSWS-04-10 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)		

■オプション内容

ABL-2035-4			
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH APB-04-10 (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)	
CNH CSW-04-10 (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)		
BNHS APBS-04-10 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)		
CNHS CSWS-04-10 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)		

■オプション内容

ABL-2055-4			
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH APB-04-10 (6ヶ)	NSM-04-4 (6ヶ)	NH-04-GR (6ヶ)	
CNH CSW-04-10 (6ヶ)	NSM-04-4 (6ヶ)		
BNHS APBS-04-10 (6ヶ)	NSMS-04-4 (6ヶ)		
CNHS CSWS-04-10 (2ヶ)	NSMS-04-4 (6ヶ)		

■オプション内容


ABL-2015-4-BK			
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH APB-04-10-BK (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)	

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)

ブロックブラケット




ABLB-2015-4

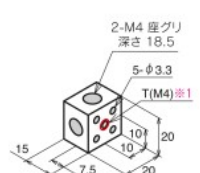


質量 10g

ABLB-2035-4

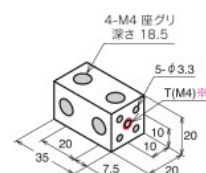

質量 25g

ABLB-2055-4

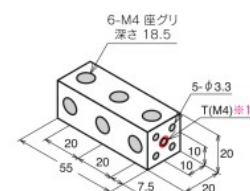

質量 40g

■ 技術データ

材 質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLB-2015-4	410 円/piece	510 円/set	—	590 円/set	—
ABLB-2035-4	650 円/piece	860 円/set	—	1,020 円/set	—
ABLB-2055-4	930 円/piece	1,240 円/set	—	1,470 円/set	—
ABLB-2015-4-T※1	620 円/piece	710 円/set	—	800 円/set	—
ABLB-2035-4-T※1	890 円/piece	1,100 円/set	—	1,260 円/set	—
ABLB-2055-4-T※1	1,180 円/piece	1,480 円/set	—	1,710 円/set	—

■オプション内容

ABLB-2015-4 ABLB-2015-4-T			
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH CS-04-08 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)	
CNH —	—		
BNHS CSS-04-08 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)		
CNHS —	—		

■オプション内容


ABLB-2035-4 ABLB-2035-4-T			
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH CS-04-08 (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)	
CNH —	—		
BNHS CSS-04-08 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)		
CNHS —	—		

■オプション内容

ABLB-2055-4 ABLB-2055-4-T			
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH CS-04-08 (6ヶ)	NSM-04-4 (6ヶ)	NH-04-GR (6ヶ)	
CNH —	—		
BNHS CSS-04-08 (6ヶ)	NSMS-04-4 (6ヶ)		
CNHS —	—		

※1 片面にM4タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)

パネル取付例

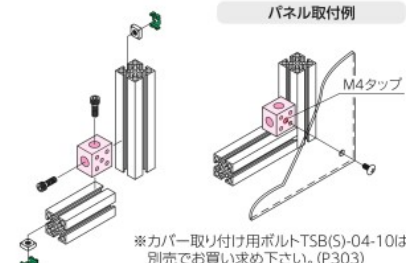

● 納期詳細 P497

● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。

※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※ 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。