


内容	型式	オプション	数量
ブラケット本体	ABLR-4015-4	— 無記入	1個
締結部品セット	ABLR-4015-4	— BNH	2set

ヘビーブラケット

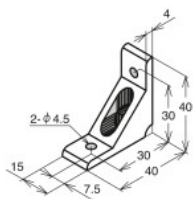


ABLR-4015-4




質量 15g

ABLR-4035-4

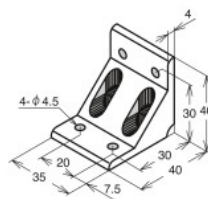

質量 37g

ABLR-4055-4

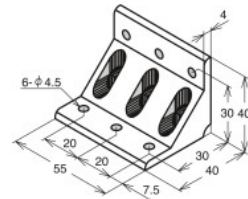


質量 59g

■技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLR-4015-4	850 円/piece	1,040 円/set	1,070 円/set	1,210 円/set	1,210 円/set
ABLR-4035-4	1,520 円/piece	1,920 円/set	1,980 円/set	2,250 円/set	2,250 円/set
ABLR-4055-4	2,170 円/piece	2,780 円/set	2,880 円/set	3,270 円/set	3,270 円/set

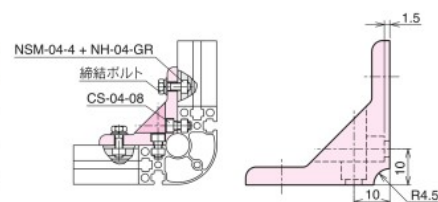

■オプション内容

ABLR-4015-4		ABLR-4035-4	
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH APB-04-12 (2ヶ) CS-04-08 (2ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)	BNH APB-04-12 (4ヶ) CS-04-08 (4ヶ)
CNH CSW-04-12 (2ヶ) CS-04-08 (2ヶ)			CNH CSW-04-12 (4ヶ) CS-04-08 (4ヶ)
BNHS APBS-04-12 (2ヶ) CSS-04-08 (2ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (8ヶ)	BNHS APBS-04-12 (4ヶ) CSS-04-08 (4ヶ)
CNHS CSWS-04-12 (2ヶ) CSS-04-08 (2ヶ)			CNHS CSWS-04-12 (4ヶ) CSS-04-08 (4ヶ)

■オプション内容


ABLR-4035-4		ABLR-4055-4	
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH APB-04-12 (6ヶ) CS-04-08 (6ヶ)	NSM-04-4 (12ヶ)	NH-04-GR (12ヶ)	BNH APB-04-12 (6ヶ) CS-04-08 (6ヶ)
CNH CSW-04-12 (6ヶ) CS-04-08 (6ヶ)			CNH CSW-04-12 (6ヶ) CS-04-08 (6ヶ)
BNHS APBS-04-12 (6ヶ) CSS-04-08 (6ヶ)	NSMS-04-4 (12ヶ)	NH-04-GR (12ヶ)	BNHS APBS-04-12 (6ヶ) CSS-04-08 (6ヶ)
CNHS CSWS-04-12 (6ヶ) CSS-04-08 (6ヶ)			CNHS CSWS-04-12 (6ヶ) CSS-04-08 (6ヶ)

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)

ヘビーブラケット



ABLRD-20-4

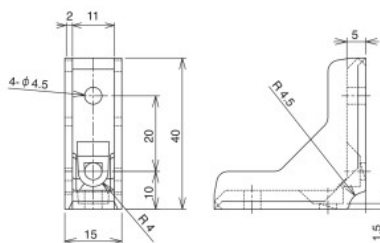

質量 15.5g

■技術データ



材質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	焼付塗装

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLRD-20-4	560 円/piece	760 円/set	790 円/set	910 円/set	910 円/set

■オプション内容

ABLRD-20-4			
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH APB-04-12 (2ヶ) CS-04-08 (2ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)	BNH APB-04-12 (4ヶ) CS-04-08 (4ヶ)
CNH CSW-04-12 (2ヶ) CS-04-08 (2ヶ)			CNH CSW-04-12 (4ヶ) CS-04-08 (4ヶ)
BNHS APBS-04-12 (2ヶ) CSS-04-08 (2ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (8ヶ)	BNHS APBS-04-12 (4ヶ) CSS-04-08 (4ヶ)
CNHS CSWS-04-12 (2ヶ) CSS-04-08 (2ヶ)			CNHS CSWS-04-12 (4ヶ) CSS-04-08 (4ヶ)

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)

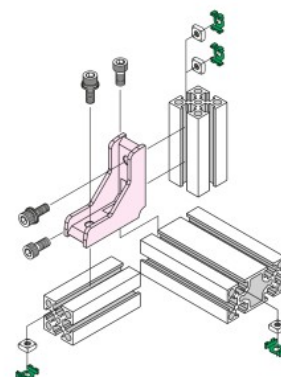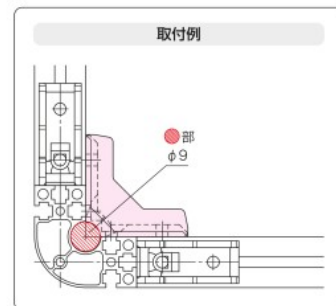

●納期詳細 P497

●CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。

※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※定 価: 全て消費税抜き金額となります。税額は別途申し受けます。