


45°ブラケット

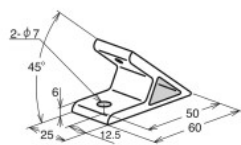


シルバー

ABV-4525-6



質量 34g

ABV-4555-6

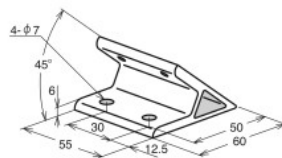

質量 75g

■技術データ

材質 A6063S-T5
表面処理 アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABV-4525-6	550 円/piece	620 円/set	—	790 円/set	—
ABV-4555-6	700 円/piece	860 円/set	—	1,190 円/set	—

■オプション内容

ABV-4525-6


	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	—	—	—
BNHS	APBS-06-18 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNHS	—	—	—

■オプション内容

ABV-4555-6

	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	—	—	—
BNHS	APBS-06-18 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNHS	—	—	—

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)

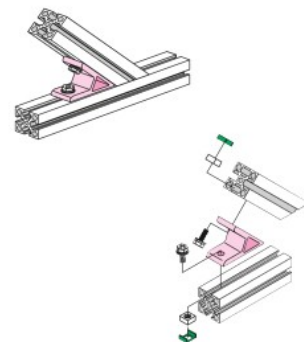


135°ブラケット




シルバー

ABV-13525-6

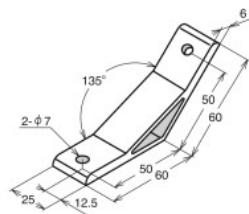

質量 43g

ABV-13555-6

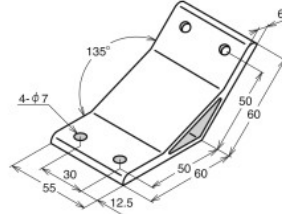

質量 96g

■技術データ

材質 A6063S-T5
表面処理 アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABV-13525-6	550 円/piece	620 円/set	690 円/set	790 円/set	800 円/set
ABV-13555-6	700 円/piece	860 円/set	1,000 円/set	1,190 円/set	1,210 円/set

■オプション内容

ABV-13525-6


	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	CSW-06-18 (2ヶ)	—	
BNHS	APBS-06-18 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-06-18 (2ヶ)	—	

■オプション内容

ABV-13555-6

	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	CSW-06-18 (4ヶ)	—	
BNHS	APBS-06-18 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	
CNHS	CSWS-06-18 (4ヶ)	—	

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)

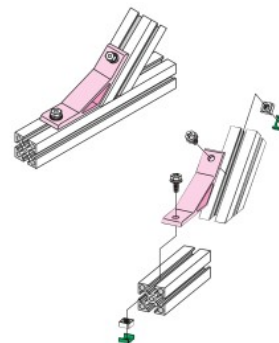

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。



APB(S)
シリーズ



CS(S)
シリーズ



CSW(S)
シリーズ



FCS(S)
シリーズ



BCS(S)
シリーズ



TSB(S)
シリーズ



ECSS
シリーズ



ECCS
シリーズ



SHRS
シリーズ



NSM(S/L)
シリーズ



NSME
シリーズ



NH-06
シリーズ



NHW-06
シリーズ