



ご注文方法 (注文例)	内容	型式	オプション	数量
	ブラケット本体	ABLE-40-8	無記入	1個
	片端面タップ	ABLE-40-8-T	無記入	2個
	締結部品セット	ABLE-40-8	BNH	3set
	片端面タップ・締結部品セット	ABLE-40-8-T	BNH	4set

スタンダードブラケット



ABL-4035-8 (-BK)

ABL-4075-8

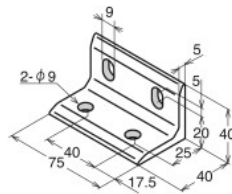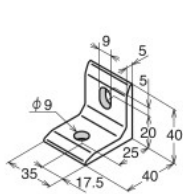

■ 技術データ

材質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	シルバー:アルマイト処理 ブラック:黒アルマイト処理

質量 32g

質量 69g


	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABL-4035-8	420 円/piece	570 円/set	700 円/set	780 円/set	890 円/set
ABL-4035-8-BK	690 円/piece	860 円/set	-	-	-
ABL-4075-8	740 円/piece	1,020 円/set	1,300 円/set	1,460 円/set	1,670 円/set

■オプション内容 ABL-4035-8		締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)	
CNH	CSW-08-20 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (2ヶ)			
CNHS	CSWS-08-20 (2ヶ)			

■オプション内容 ABL-4075-8		締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)	
CNH	CSW-08-20 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (4ヶ)			
CNHS	CSWS-08-20 (4ヶ)			

■オプション内容 ABL-4035-8-BK		締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20-BK (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)	


*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 *3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)

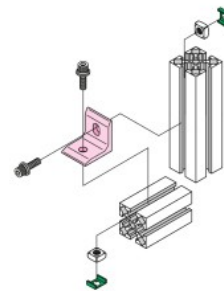

スタンダードブラケット





ABLN-6030-8

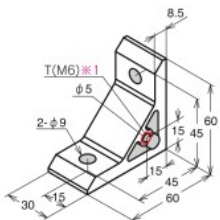

質量 75g

■ 技術データ

材質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

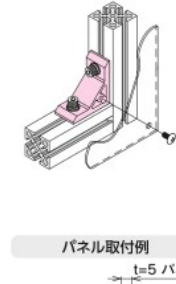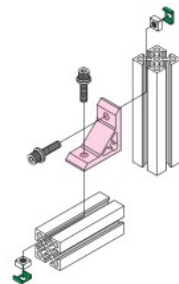

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLN-6030-8	300 円/piece	450 円/set	610 円/set	670 円/set	780 円/set
ABLN-6030-8-T*1	400 円/piece	550 円/set	700 円/set	770 円/set	870 円/set

■オプション内容 ABLN-6030-8		締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-25 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)	
CNH	CSW-08-25 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)		
BNHS	APBS-08-25 (2ヶ)			
CNHS	CSWS-08-25 (2ヶ)			

*1 片面にM6タップが施してあります。 *2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 *3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)

*カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-15は別売でお買い求め下さい。(P303)

● 納期詳細 P497

● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

*規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。
*ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

* 定 価 : 全て消費税抜き金額となります。税額は別途申し受けます。