

ヘビーブラケット




シルバー

■ 技術データ


材質 A6063S-T5
表面処理 アルマイト処理

ABLH-8035-8

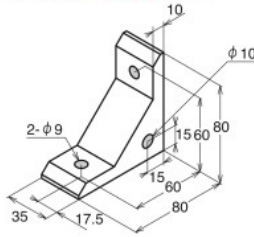

質量 187g

ABLH-8075-8

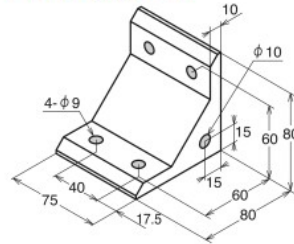

質量 402g

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLH-8035-8	910 円/piece	1,060 円/set	1,220 円/set	1,280 円/set	1,400 円/set
ABLH-8075-8	1,510 円/piece	1,810 円/set	2,120 円/set	2,250 円/set	2,470 円/set

■ オプション内容

ABLH-8035-8


	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-25 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH	CSW-08-25 (2ヶ)		
BNHS	APBS-08-25 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-08-25 (2ヶ)		

■ オプション内容

ABLH-8075-8

	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-25 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH	CSW-08-25 (4ヶ)		
BNHS	APBS-08-25 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	
CNHS	CSWS-08-25 (4ヶ)		

*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 *3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

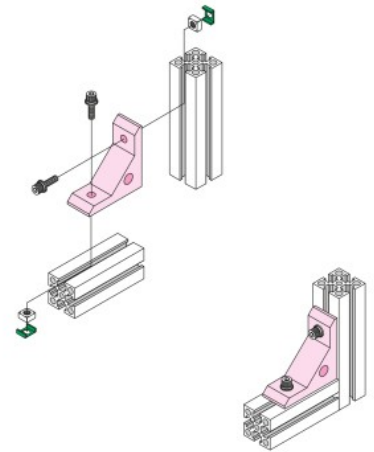

ヘビーブラケット




シルバー

■ 技術データ


材質 本体:A6063S-T5
 ブッシュ:SUS303
表面処理 アルマイト処理
ブッシュ厚み 12mm

ABCH-8035-8

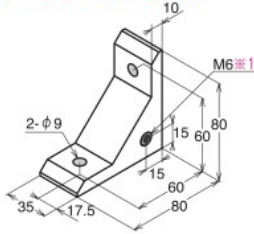


質量 192g

ABCH-8075-8

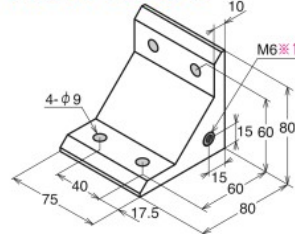

質量 407g

パネル取付例

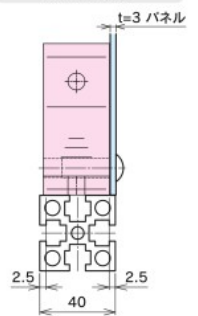

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABCH-8035-8	1,070 円/piece	1,220 円/set	1,380 円/set	1,440 円/set	1,550 円/set
ABCH-8075-8	1,760 円/piece	2,060 円/set	2,370 円/set	2,500 円/set	2,720 円/set

■ オプション内容

ABCH-8035-8


	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-25 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH	CSW-08-25 (2ヶ)		
BNHS	APBS-08-25 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-08-25 (2ヶ)		

■ オプション内容

ABCH-8075-8

	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-25 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH	CSW-08-25 (4ヶ)		
BNHS	APBS-08-25 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	
CNHS	CSWS-08-25 (4ヶ)		

*1 片面にM6タップが施してあります。 *2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 *3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

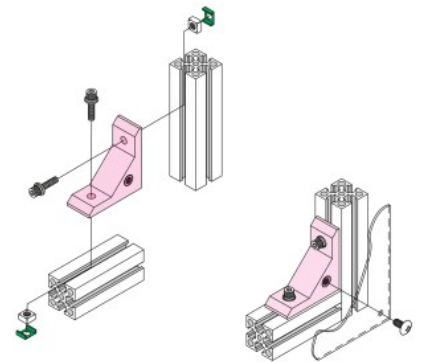

*カバリー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P303)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。

