



内容	型式	50個パック	数量
ボルト単品	SHRS-04-05	—	無記入 1個
ナット単品	NHG-04-3	—	無記入 1個
50個パック	NHG-04-3	—	P50 2pack

### 四角ナットセット



**NSMシリーズ**  
(スチール製)

 
材質	表面処理	色
SWCH相当	三価クロメート	シルバー



**NSMSシリーズ**  
(ステンレス製/カジリ防止付)

材質	表面処理
SUS XM7相当	無し

ナットホルダー



M4 M6 M8

**NHシリーズ** (GR グリーン) / **NHシリーズ** (RE レッド)

材質	色
ポリアセタール [POM]	グリーン・レッド

#### ■ NHG・NHRシリーズ (スチール製)


適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/set)	定価 (円/set)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M3	NHG-04-3 (グリーン)	1.3	42	1,840
		NHR-04-3 (レッド)			
	M4	NHG-04 (グリーン)	1.2	29	
		NHR-04 (レッド)			
M6	M3	NHG-06-3 (グリーン)	3.3	42	1,840
		NHR-06-3 (レッド)			
	M4	NHG-06-4 (グリーン)	3.2	42	
		NHR-06-4 (レッド)			
	M5	NHG-06-5 (グリーン)	3.0	42	
		NHR-06-5 (レッド)			
	M6	NHG-06 (グリーン)	2.7	29	
		NHR-06 (レッド)			
M8	M4	NHG-08-4 (グリーン)	8.2	63	2,660
		NHR-08-4 (レッド)			
	M5	NHG-08-5 (グリーン)	8.0	63	
		NHR-08-5 (レッド)			
	M6	NHG-08-6 (グリーン)	7.6	63	
		NHR-08-6 (レッド)			
	M8	NHG-08 (グリーン)	6.7	53	
		NHR-08 (レッド)			

#### ■ NHGS・NHRシリーズ (ステンレス製/カジリ防止付)

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/set)	定価 (円/set)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M3	NHGS-04-3 (グリーン)	1.2	69	3,020
		NHR-04-3 (レッド)			
	M4	NHGS-04 (グリーン)	1.2	57	
		NHR-04 (レッド)			
M6	M3	NHGS-06-3 (グリーン)	3.1	74	3,270
		NHR-06-3 (レッド)			
	M4	NHGS-06-4 (グリーン)	3.1	74	
		NHR-06-4 (レッド)			
	M5	NHGS-06-5 (グリーン)	2.8	74	
		NHR-06-5 (レッド)			
	M6	NHGS-06 (グリーン)	2.6	69	
		NHR-06 (レッド)			
M8	M4	NHGS-08-4 (グリーン)	7.9	120	5,250
		NHR-08-4 (レッド)			
	M5	NHGS-08-5 (グリーン)	7.8	120	
		NHR-08-5 (レッド)			
	M6	NHGS-08-6 (グリーン)	7.5	105	
		NHR-08-6 (レッド)			
	M8	NHGS-08 (グリーン)	6.9	95	
		NHR-08 (レッド)			


### ダブルナットセット(ロック機能付き)

四角ナット × 2個



**NSMシリーズ**  
(スチール製)

材質	表面処理	色
SWCH相当	三価クロメート	シルバー



**NSMSシリーズ**  
(ステンレス製/カジリ防止付)

材質	表面処理
SUS XM7相当	無し

ダブルナットホルダー



**NHWシリーズ**

材質	色
ポリプロピレン[PP]	ブラック

六角穴付止ネジ



**SHRSシリーズ**(ステンレス製)

材質	表面処理
SUS304	無し

#### ■ NSWシリーズ (スチール製)


適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/set)	定価 (円/set)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M4	NSW-04	2.5	95	—
M6	M6	NSW-06	6.3	95	—
M8	M8	NSW-08	15.2	130	—

#### ■ NSWSシリーズ (ステンレス製/カジリ防止付)


適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/set)	定価 (円/set)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M4	NSWS-04	2.5	150	—
M6	M6	NSWS-06	6.1	170	—
M8	M8	NSWS-08	15.6	210	—

#### ■ NSW / NSWSシリーズ使用例


① 四角ナット2ヶとダブルナットホルダーを重ねフレームのT溝に挿入

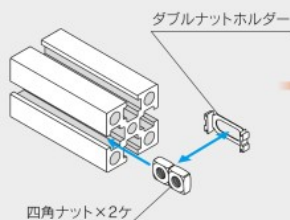

② 一方の四角ナットを六角穴付止ネジで固定する

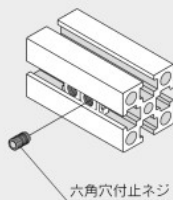

③ 締結部品等で接合

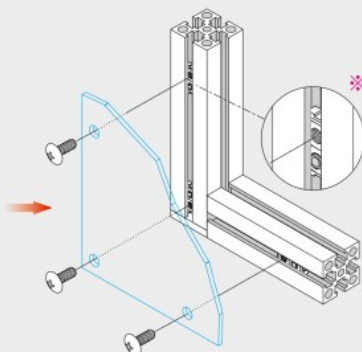

※縦方向固定の場合は、下側のナットで固定してください。(フレーム端部を除く)

#### ■ NSMEシリーズ使用例

ボルトで、四角ナットを締める事により、左右の突起がフレームに食い込み、四角ナットとフレームが導通します。

※必ず六角穴付ボルトと弊社推奨締付トルクをご使用下さい。

