

四角ナット

※ナットホルダーとセットでご使用下さい。



スチール製



 
 
ステンレス製
カジリ防止付



スチール製
緩み防止付



スチール製
導通機能付/カジリ防止付



単位: mm

適用フレーム	A	B	C
M4	8	8	2.9
コンペア関係用	9	9	4
M6	10	10	4.7
M8	13.7	13.7	6.2

単位: mm

適用フレーム	A	B	C
M4	8	8	3.2
M6	10	10	5
M8	13.7	13.7	5.9

■ NSMシリーズ (スチール製)

材質:SWCH相当 表面処理:三価クロメート 色:シルバー

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M3	NSM-04-3	1.2	21	945
	M4	NSM-04-4	1.1	10	400
コンペア関係用	M5	NSM-05-5	1.7	10	—
M6	M3	NSM-06-3	3.2	21	945
	M4	NSM-06-4	3.1		
	M5	NSM-06-5	2.9		
	M6	NSM-06-6	2.6	10	400
M8	M4	NSM-08-4	7.9	32	1,440
	M5	NSM-08-5	7.7		
	M6	NSM-08-6	7.3		
	M8	NSM-08-8	6.4	21	945

■ NSMSシリーズ (ステンレス製/カジリ防止付)

材質:SUS XM7相当 表面処理:無し

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M3	NSMS-04-3	1.1	48	2,160
	M4	NSMS-04-4	1.1	37	1,665
M6	M3	NSMS-06-3	3.0	53	2,385
	M4	NSMS-06-4	3.0		
	M5	NSMS-06-5	2.7		
	M6	NSMS-06-6	2.5	48	2,160
M8	M4	NSMS-08-4	7.6	84	3,780
	M5	NSMS-08-5	7.5		
	M6	NSMS-08-6	7.2	79	3,555
	M8	NSMS-08-8	6.6	63	2,835

※ステンレス製のボルトを使用する際に生じる「錆り/カジリ」(焼き付き)を防ぐために、ナットにカジリ防止剤を塗布してあります。

■ NSMLシリーズ (スチール製/緩み防止付)

材質:SWCH相当 表面処理:三価クロメート 色:シルバー

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M4	NSML-04-4	1.1	37	1,665
M6	M6	NSML-06-6	2.6	48	2,160
M8	M8	NSML-08-8	6.5	63	2,835

※振動・衝撃等により生じる、ボルトとナットの緩みを防ぐために、ナットに緩み防止剤(赤茶色)を塗布してあります。

■ NSMEシリーズ (スチール製/導通機能付/カジリ防止付)

材質:SWCH相当 表面処理:無電解ニッケル

PAT.

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M4	NSME-04-4	1.0	32	—
M6	M6	NSME-06-6	2.5	79	—
M8	M8	NSME-08-8	5.9	105	—

※推奨ボルトはスチール製の六角穴付ボルトです。(P305の使用例を参照ください)


ナット

※ナットホルダーとセットでご使用下さい。

H10



ステンレス製

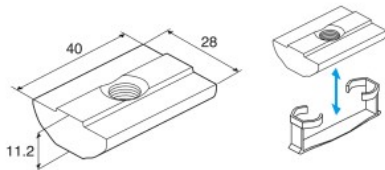

■ NSMSシリーズ (ステンレス製/カジリ防止付)


材質:SUS304 表面処理:無し

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
H10	M10	NSMS-10-10	68.9	950	—

ナットホルダー

PAT.

H10

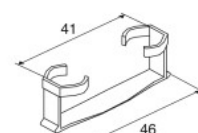

■ NHシリーズ

材質:ポリプロピレン[PP] 色:ナチュラル

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
H10	M10	NH-10	0.6	24	—

長四角ナット


※ダブルナットホルダー: NHW-04とセットでご使用下さい。



スチール製



ステンレス製
カジリ防止付

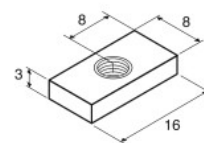

■ NRMシリーズ (スチール製)

材質:SS400 表面処理:三価クロメート 色:シルバー

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M5	M5	NRM-05-5	2.7	37	—

■ NRMSシリーズ (ステンレス製/カジリ防止付)

材質:SUS 304 表面処理:無し 色:シルバー

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M5	M5	NRMS-05-5	2.7	95	—