


■ ガラス寸法について


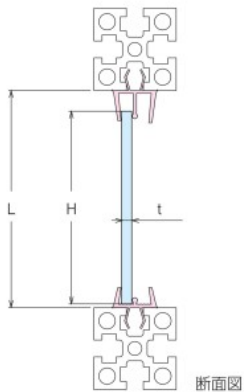


	ガラス寸法	ガラス厚
M4	H=L - 9.5mm	t=3mm
M6	H=L - 12.5mm	t=5mm
M8	H=L - 12.5mm	t=5mm

M6 下側用

- ブラック
PGRU-05-6-BK
- グレー
PGRU-05-6-GY

1,660 円/piece

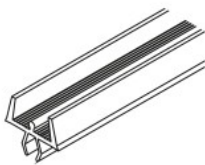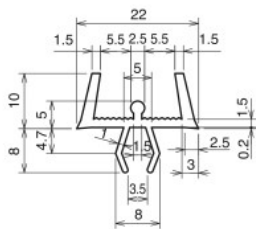

※PGRU-05-6と対で使用



■ 技術データ

質量 166g/本

M8 上側用

- ブラック
PGRU-05-8-BK
- グレー
PGRU-05-8-GY

2,070 円/piece

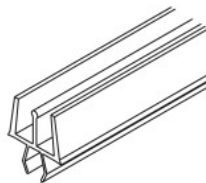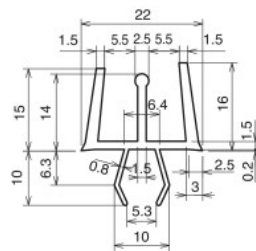

※PGRU-05-8と対で使用



■ 技術データ

質量 224g/本

M8 下側用

- ブラック
PGRU-05-8-BK
- グレー
PGRU-05-8-GY

1,860 円/piece

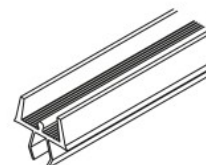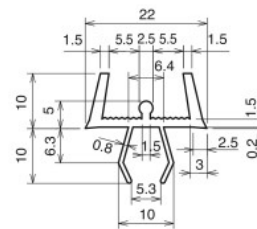

※PGRU-05-8と対で使用

■ 技術データ

質量 153g/本

● 納期詳細 P491

● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※ 定尺販売：一部商品は、販売寸法を固定(定尺)とさせていただきます。

※ 定 価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。