

F2タイプ スピードコントロールギアモータ MINIシリーズ<同心中空軸/F2S、同心中実軸/F2F> [単相]


取付区分	モータ区分	枠番	軸区分	減速比	容量	電源電圧	ターミナルボックス	補助記号	仕様記号
F2S	U	12		30	S25				
F2F	P	18	T	240	S90	W	C	X	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

①取付区分	F2S : 同心中空軸 F2F : 同心中実軸				
②モータ区分	U : スピードコントロールモータ付U型(コントローラセット) P : スピードコントロールモータ付P型(コントローラ別売)				
③枠番及び出力軸径	出力軸径 同心中空軸 空欄				
④軸区分	同心中実軸 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:50%;">入力軸側から見て出力軸が左に出るもの</td> <td style="width:50%;">入力軸側から見て出力軸が両方に出るもの</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>T</td> </tr> </table>	入力軸側から見て出力軸が左に出るもの	入力軸側から見て出力軸が両方に出るもの	L	T
入力軸側から見て出力軸が左に出るもの	入力軸側から見て出力軸が両方に出るもの				
L	T				
⑤減速比	10 : 1/10~240 : 1/240				
⑥モータ容量	S15 : 単相15W S25 : 単相25W S40 : 単相40W S60 : 単相60W S90 : 単相90W				
⑦電源電圧(倍電圧はオプション)	空欄 : 標準電圧 単相100V/50Hz, 100V/60Hz W : 倍電圧 単相200V/50Hz, 200V/60Hz				
⑧ターミナルボックス(オプション)(注1)	空欄 : ターミナルボックスなし(標準) C : P型用ターミナルボックス				
⑨補助記号	空欄 : 標準仕様 X : 特殊仕様追加認識記号				
⑩仕様記号(注2)	リード線・ターミナルボックス位置指示記号 詳細はP.545の仕様記号一覧表をご参照ください。				

注1. ターミナルボックスの仕様についてはP.608をご参照ください。
注2. 仕様記号は銘板の製品型名には表示されません。銘板上の仕様記号欄に表示されます。

コントローラ

型式記号

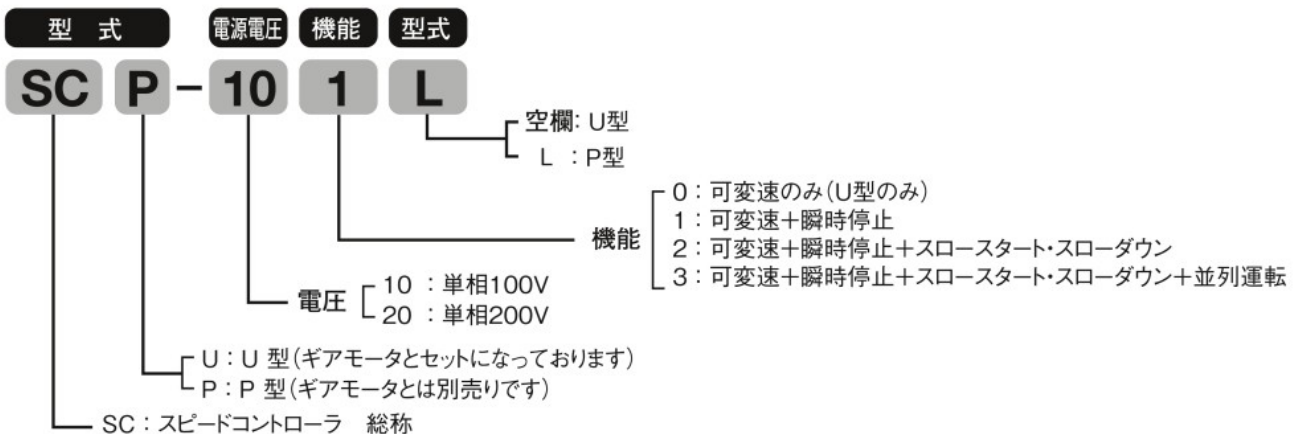

G/G3タイプ
平行軸

H/H2タイプ
直交軸

Fタイプ
中空軸・中実軸

F2/F3タイプ
同心中空軸・同心中実軸

技術資料