

フロンガス規制対策商品

メドーダスター

型式 MD-910/MD-920

精密機器の除塵に、
優れた威力を発揮。

- 機器に付着したゴミ・ホコリを素早く除去。
- フロンガスを一切使用しない親切設計。
- 持ち運びに便利なポータブルサイズ。
- リニアコンプレッサ内蔵。
- 水分除去用フィルタ内蔵。



- NC、マシニングセンタなどのコンピュータ部のメンテナンス。
- クリーンさを要求される精密測定室内でのダスト除去。
- 自販機、両替機など通貨処理機器内のホコリ除去。
- 電子機器、精密機器の基板、光センサ部のホコリ除去。




仕様

	MD-910	MD-920-A8 (50Hz専用)	MD-920-A9 (60Hz専用)
定格周波数	50/60Hz兼用	50Hz専用	60Hz専用
定格電圧	AC100V		
定格圧力	0.1MPa{1.0kgf/cm ² }	0.2MPa{2.0kgf/cm ² }	
吐出空気量	16L/min	8L/min	
定格消費電力	85W	115W	78W
定格時間	30分		
コイル絶縁階級	B種		
使用場所	屋内		
外観寸法(mm)	336(L)×180(W)×244(H)(エアガンを除く)		
質量	6.8kg(本体6.6kg: エアガン、スパイラルチューブを含む)		
コンプレッサ吐出口	MS-20M(ワンタッチ継手ソケット)		
電源コード	VCTFK1.2m2Pプラグ付き(コードリール付き)		
ノズル径	φ1.0	φ0.8	

オプション

- フレキシブルノズル(MD-920専用)

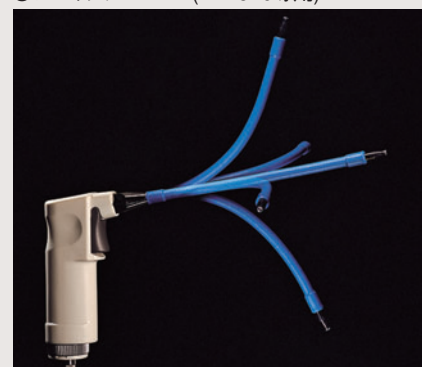

(LB02115)