



製品型式・寸法表

プラグ PM型 (めねじ取付用)

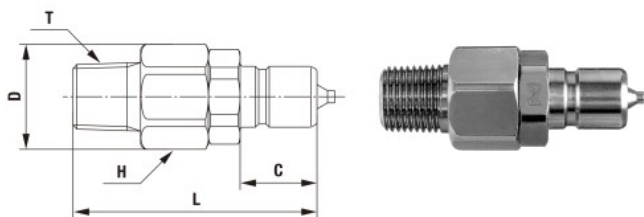


製品型式	相手側取付 ねじサイズ	本体材質・質量 (g)		寸法 (mm)				
		真ちゅう	ステンレス鋼	L	C	φD	H	T
CO-1PM	Rc 1/8	20	19	(36)	11.3	15.5	六角14	R 1/8

プラグ PF型 (おねじ取付用)

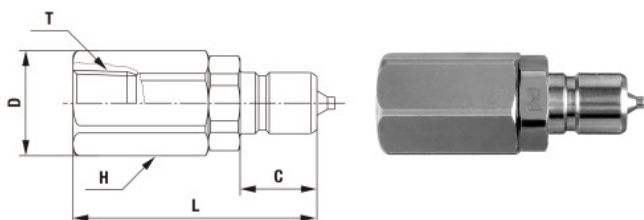

製品型式	相手側取付 ねじサイズ	本体材質・質量 (g)		寸法 (mm)				
		真ちゅう	ステンレス鋼	L	C	φD	H	T
CO-1PF	R 1/8	25	23	(36)	11.3	15.5	六角14	Rc 1/8


プラグ PN型 (チューブ取付用)

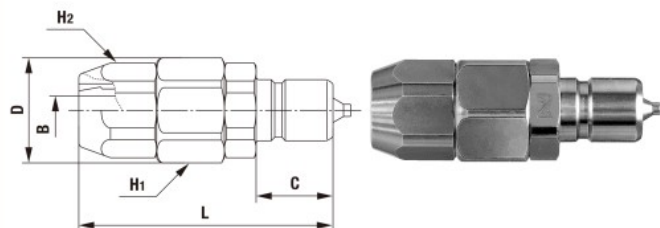

製品型式	相手側 チューブサイズ (mm)	本体材質・質量 (g)		寸法 (mm)					
		真ちゅう	ステンレス鋼	L	C	φD	H1	H2	φB
CO-40PN	φ4×φ6	23	22	(38.5)	11.3	15.5	六角14	六角10	2.5
CO-60PN	φ6×φ8	25	24	(37.5)	11.3	15.5	六角14	六角13	4.2


※真ちゅう製・ステンレス製ともに形状の違いはありません。

ソケット SM型 (めねじ取付用)

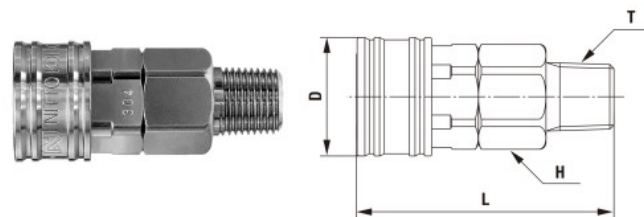


製品型式	相手側取付 ねじサイズ	本体材質・質量 (g)		寸法 (mm)			
		真ちゅう	ステンレス鋼	L	φD	H	T
CO-1SM	Rc 1/8	34	32	(38)	17.5	六角14	R 1/8

ソケット SF型 (おねじ取付用)

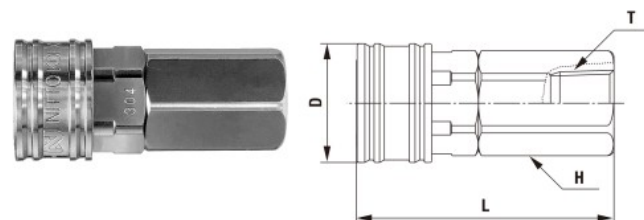

製品型式	相手側取付 ねじサイズ	本体材質・質量 (g)		寸法 (mm)			
		真ちゅう	ステンレス鋼	L	φD	H	T
CO-1SF	R 1/8	39	36	(38)	17.5	六角14	Rc 1/8

ソケット SN型 (チューブ取付用)

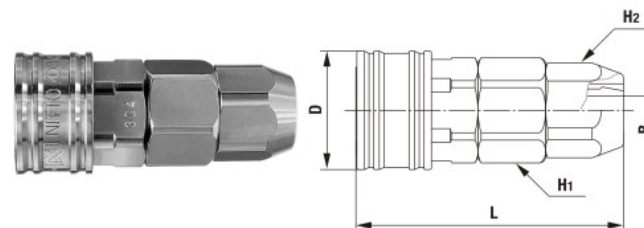

製品型式	相手側 チューブサイズ (mm)	本体材質・質量 (g)		寸法 (mm)					
		真ちゅう	ステンレス鋼	L	φD	H1	H2	φB	
CO-40SN	φ4×φ6	38	35	(40.5)	17.5	六角14	六角10	2.5	
CO-60SN	φ6×φ8	40	37	(39.5)	17.5	六角14	六角13	4.2	

用途例



自動開閉バルブ内蔵

スリーブ外径17.5mm

