 



製品型式・寸法表

**プラグ PH型 (ゴムホース取付用)**



用途	製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
				L	C	A	φH	φJ	φB
酸素用	S22PH	1/4・5/16	17	58	23.5	30	11	9.5	4.5
酸素用	S225PH	内径φ5mm	12	49	23.5	21	11	6.2	3.1
燃料ガス用	S33PH	5/16・3/8	22	59.5	25.5	30	14	11	6
燃料ガス用	S335PH	内径φ5mm	15	50.5	25.5	21	14	6.2	3.1

**プラグ PF型 (吹管取付用)**

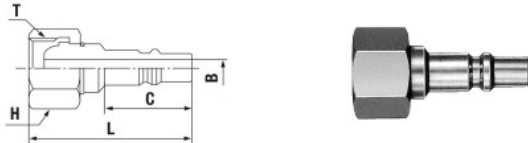


用途	製品型式	適用	質量 (g)	寸法 (mm)				
				L	C	H	T	φB
酸素用	S22PF	酸素トーチ用	35	(43)	23.5	六角19	M16×1.5	5
燃料ガス用	S33PF	ガストーチ用	32	(44.5)	25.5	六角19	M16×1.5左	7.5

**プラグ PN型 (細径ゴムホース取付用)**




用途	製品型式	相手側 ホースサイズ (mm)	質量 (g)	寸法 (mm)					
				L	C	φD	H1	H2	φB
酸素用	S22PN	※内径φ5	54	(53.5)	23.5	20.5	六角17	六角19	4.5
燃料ガス用	S33PN	※内径φ5	57	(54.5)	25.5	20.5	六角17	六角19	4.5


■用途に合わせてご使用ください。

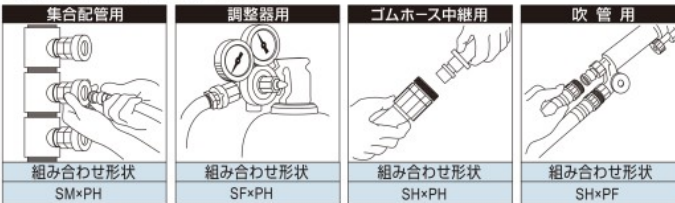

用途例

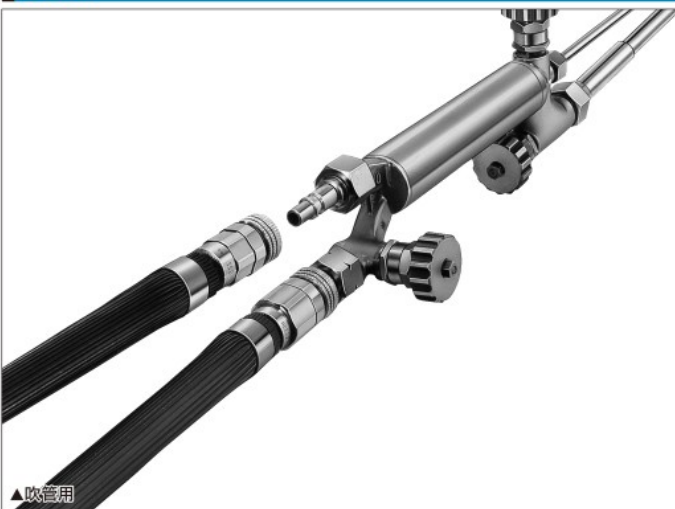


**ソケット SH型 (ゴムホース取付用)**

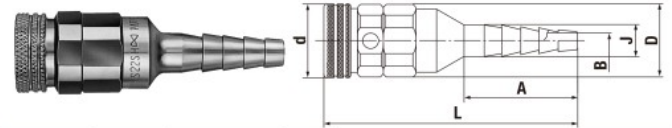


用途	製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
				L	φd	φD	A	φJ	φB
酸素用	S22SH	1/4・5/16	50	(64.5)	(19.5)	20	30	9.5	4.5
酸素用	S225SH	内径φ5mm	54	(62.5)	(19.5)	20	21	6.2	3.1
燃料ガス用	S33SH	5/16・3/8	73	(68)	(22)	22	30	11	6
燃料ガス用	S335SH	内径φ5mm	65	(63)	(22)	22	21	6.2	3.1

**ソケット SF型 (容器取付用)**

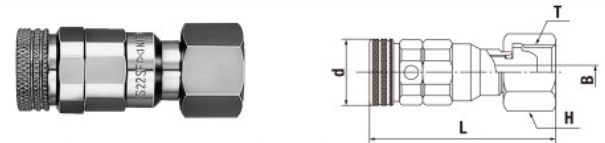


用途	製品型式	適用	質量 (g)	寸法 (mm)				
				L	φd	T	H	φB
酸素用	S22SF	酸素ゲージ用	74	(52.5)	(19.5)	M16×1.5	六角19	4.5
燃料ガス用	S33SF	ガスゲージ用	97	(57.5)	(22)	M16×1.5左	六角19	6

**ソケット SM型 (集合配管用)**

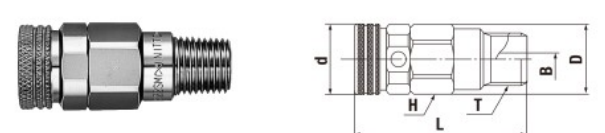

用途	製品型式	相手側取付 ねじサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
				L	φd	φD	H	T	φB
酸素用	S22SM	Rc 1/4	58	(48.5)	(19.5)	20	六角18	R 1/4	4.5
燃料ガス用	S33SM	Rc 3/8	85	(52)	(22)	23	六角21	R 3/8	6

**ソケット SN型 (細径ゴムホース取付用)**

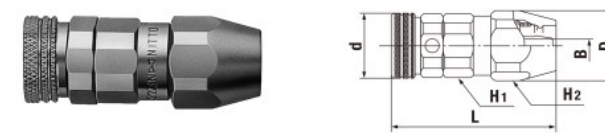

用途	製品型式	相手側 ホースサイズ (mm)	質量 (g)	寸法 (mm)					
				L	φd	φD	H1	H2	φB
酸素用	S22SN	※内径φ5	74	(52)	(19.5)	20.5	六角18	六角19	4.5
燃料ガス用	S33SN	※内径φ5	91	(57)	(22)	20.5	六角21	六角19	4.5

※一般市販の溶断用ゴムホース 呼び径5.0に使用できます。(φ5×φ11.2/φ5×φ11.5/φ5×φ11.8)