 



製品型式・寸法表

プラグ PH型 (ゴムホース取付用)




用途	製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
				L	C	A	φH	φJ	φB
酸素用	C22PH	1/4・5/16	15	54	19.1	30	13	9.5	4
酸素用	C225PH	内径φ5mm	10	45	19.1	21	13	6.2	3.1
燃料ガス用	C33PH	5/16・3/8	25	57	21.1	30	15	11	4.5
燃料ガス用	C335PH	内径φ5mm	15	48	21.1	21	15	6.2	3.1

プラグ PF型 (吹管取付用)

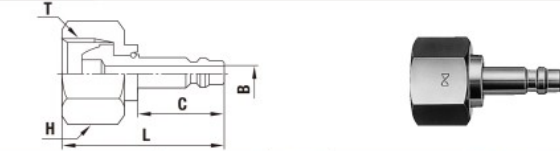


用途	製品型式	適用	質量 (g)	寸法 (mm)				
				L	C	H	φB	T
酸素用	C22PF	酸素トーチ用	30	(36)	19	六角19	4	M16×1.5
燃料ガス用	C33PF	ガストーチ用	30	(36.2)	21.2	六角19	4.5	M16×1.5左

プラグ PN型 (細径ゴムホース取付用)

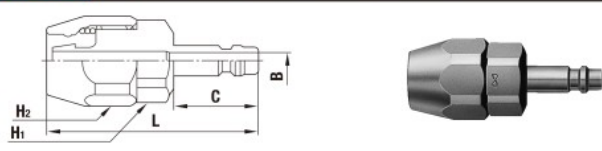


用途	製品型式	相手側 ホースサイズ (mm)	質量 (g)	寸法 (mm)				
				L	C	H ₁	H ₂	φB
酸素用	C22PN	※内径φ5	53	(49)	19.1	六角17	六角19	4
燃料ガス用	C33PN	※内径φ5	53	(50)	21.1	六角17	六角19	4.5

プラグ PHB型 (逆流防止タイプ ゴムホース取付用)

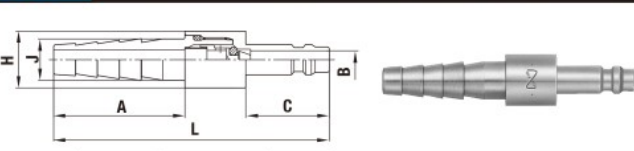

用途	製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
				L	C	A	φH	φJ	φB
酸素用	C22PHB	1/4・5/16	24	(63)	19.1	(30)	13	9.5	4
酸素用	C225PHB	内径φ5mm	18	(54.5)	19.1	21	13	6.2	3.1
燃料ガス用	C33PHB	5/16・3/8	35	(65)	21.1	(30)	15	11	4
燃料ガス用	C335PHB	内径φ5mm	25	(56.5)	21.1	21	15	6.2	3.1


プラグ PFB型 (逆流防止タイプ 吹管取付用)

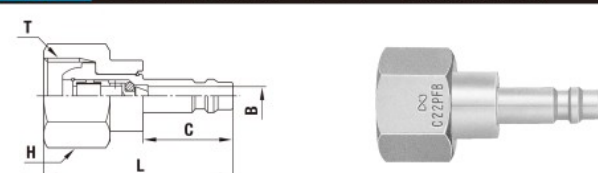

用途	製品型式	適用	質量 (g)	寸法 (mm)				
				L	C	H	φB	T
酸素用	C22PFB	酸素トーチ用	36	(40)	19.1	六角19	4	M16×1.5
燃料ガス用	C33PFB	ガストーチ用	38	(42)	21.1	六角19	4	M16×1.5左


※一般市販の溶断用ゴムホース 呼び径5.0に使用できます。(φ5×φ11.2/φ5×φ11.5/φ5×φ11.8)

 ソケット SH型 (ゴムホース取付用)




用途	製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)				
				L	φD	A	φJ	φB
酸素用	CC22SH	1/4・5/16	44	(69.6)	(17)	30	9.5	5
酸素用	CC225SH	内径φ5mm	43	(66.1)	(17)	21	6.2	3.1
燃料ガス用	CC33SH	5/16・3/8	57	(73.5)	(18.5)	30	11	5.5
燃料ガス用	CC335SH	内径φ5mm	53	(69.5)	(18.5)	21	6.2	3.1

ソケット SF型 (容器取付用)

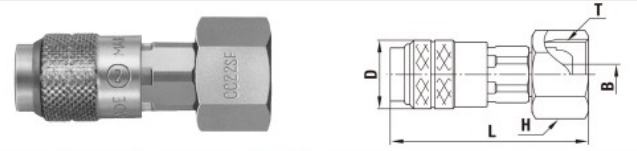


用途	製品型式	適用	質量 (g)	寸法 (mm)				
				L	φD	H	T	B
酸素用	CC22SF	酸素ゲージ用	55	(49.1)	(17)	六角19	M16×1.5	内径6角5
燃料ガス用	CC33SF	ガスゲージ用	64	(53)	(18.5)	六角19	M16×1.5左	内径6角5

ソケット SN型 (細径ゴムホース取付用)

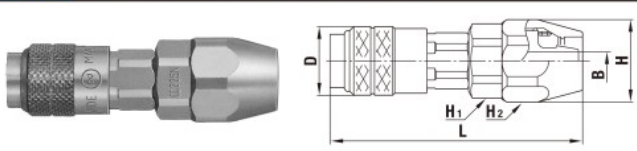

用途	製品型式	相手側 ホースサイズ (mm)	質量 (g)	寸法 (mm)					
				L	φD	φH	H ₁	H ₂	φB
酸素用	CC22SN	※内径φ5	78	(62.6)	(17)	20.5	六角17	六角19	4.5
燃料ガス用	CC33SN	※内径φ5	86	(66.7)	(18.5)	20.5	六角17	六角19	4.5

ソケット SM型 (集合配管用)

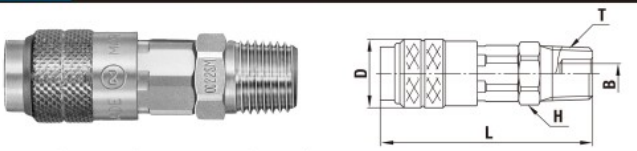

用途	製品型式	相手側取付 ねじサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)				
				L	φD	H	T	φB
酸素用	CC22SM	Rc 1/4	46	(52.6)	(17)	六角14	R 1/4	5
燃料ガス用	CC33SM	Rc 3/8	65	(57)	(18.5)	六角17	R 3/8	5

逆流防止の構造と原理

●逆流防止弁付きプラグ (C22PHB・C225PHB・C22PFB・C33PHB・C335PHB・C33PFB)

