



製品型式・寸法表

プラグ おねじ取付用

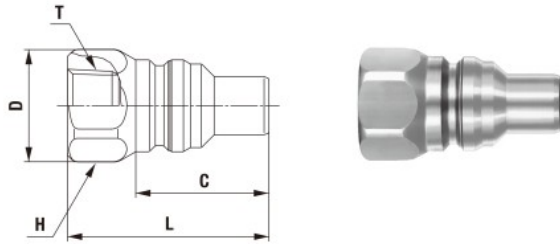

製品型式	相手側取付 ねじサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)				
			L	C	φD	H	T
HSU-2P	R 1/4	49	45.5	27.5	21	六角19	Rc 1/4
HSU-3P	R 3/8	86	51.5	32	26.5	六角24	Rc 3/8
HSU-4P	R 1/2	152	59	39	33	六角30	Rc 1/2
HSU-6P	R 3/4	295	74	51.5	42	六角38	Rc 3/4
HSU-8P	R 1	481	83	58	51	六角46	Rc 1

ソケット おねじ取付用

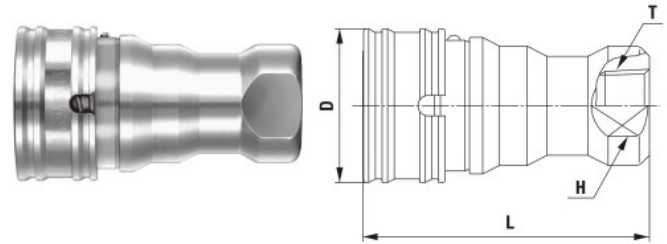


製品型式	相手側取付 ねじサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)			
			L	φD	H	T
HSU-2S	R 1/4	142	63	28	二面19	Rc 1/4
HSU-3S	R 3/8	255	71.5	35	二面24	Rc 3/8
HSU-4S	R 1/2	479	84	45	二面30	Rc 1/2
HSU-6S	R 3/4	953	106	55	二面38	Rc 3/4
HSU-8S	R 1	1,432	118	65	二面46	Rc 1

分離防止機構

簡単操作の分離防止機構で安全性アップ


接続時

スリーブの溝とストッパの位置を合わせて、
スリーブを矢印方向にスライドさせた状態で
プラグと接続します。

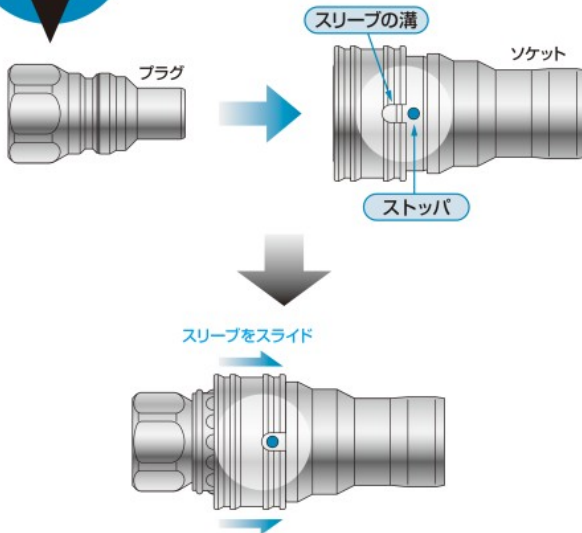

スリーブ
ロック時

スリーブの溝とストッパの
位置を合わせない限り
分離できなくなります

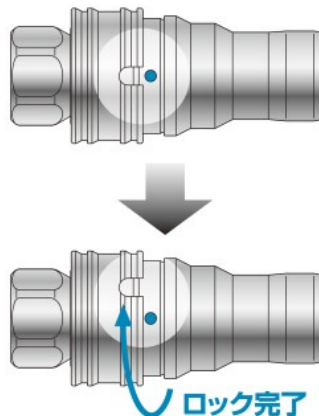

不意の分離を
防止します。

※分離時はスリーブの溝とストッパの位置を合わせた状態でスリーブをスライドさせてください。

※便宜上、イラストのストッパに青色を付けています