



製品型式・寸法表

プラグ おねじ取付用

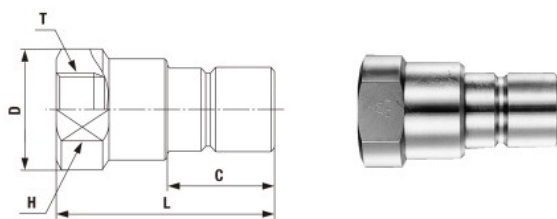

製品型式	相手側取付 ねじサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)				
			L	C	φD	H	T
S210-2P	R 1/4	74	50.5	20	22	二面19	Rc 1/4
S210-3P	R 3/8	127	59	24	28	二面24	Rc 3/8
S210-4P	R 1/2	239	70.5	28	35	二面30	Rc 1/2
S210-6P	R 3/4	446	81.5	35.5	44	二面38	Rc 3/4
S210-8P	R 1	939	100	47.5	58	二面50	Rc 1


ソケット おねじ取付用

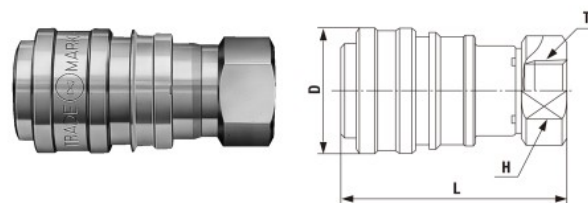

製品型式	相手側取付 ねじサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)			
			L	φD	H	T
S210-2S	R 1/4	137	(59)	27	二面19	Rc 1/4
S210-3S	R 3/8	226	(68.5)	32	二面24	Rc 3/8
S210-4S	R 1/2	406	(81)	39.7	二面30	Rc 1/2
S210-6S	R 3/4	710	(97.5)	48	二面38	Rc 3/4
S210-8S	R 1	1,381	(118)	62	二面50	Rc 1


分離防止機構 (セーフティロック) の構造および使用方法

■ロックの方法

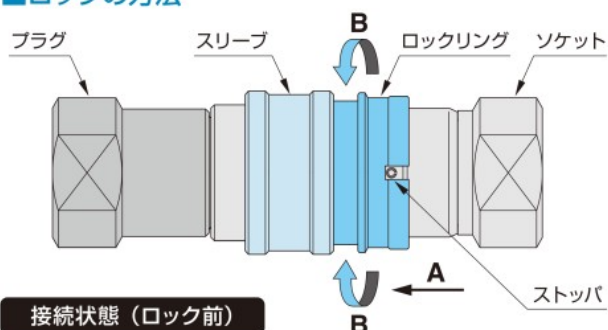

ロックリングを←Aの方向にスライドさせながら←→Bの方向のどちらかに回転させ、ストッパの位置をロックリングの浅い方の溝に合わせるとロック状態になります。

■ロックの解除方法

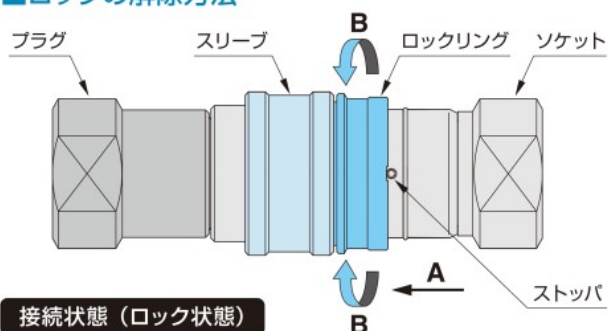

ロックリングを←Aの方向にスライドさせながら←→Bの方向のどちらかに回転させ、ストッパの位置をロックリングの深い方の溝に合わせるとロックが解除されます。

用途例

