


製品型式・寸法表

プラグ おねじ取付用

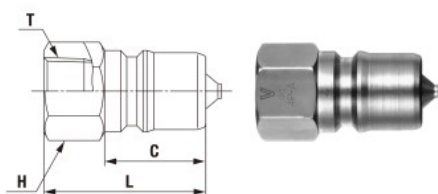

製品型式	相手側取付 ねじサイズ	質量 (g)		寸法 (mm)			
		真ちゅう	ステンレス鋼	L	C	H	T
2P-V-A	R 1/4	37	32	36	22	六角17	Rc 1/4
3P-V-A	R 3/8	63	56	40	25	六角21	Rc 3/8
4P-V-A *	R 1/2	118	109	44	28	六角29	Rc 1/2
6P-V-A *	R 3/4	201	189	52	36	六角35	Rc 3/4

※ステンレス製の4P-V-A、6P-V-Aおよび4S-V-A、6S-V-Aは受注生産品です。

冷媒用シール材について

エアコンおよび冷蔵庫用冷媒は、環境に配慮した様々な冷媒が開発されてきております。耐冷媒耐冷凍機油に優れたシール材の研究・開発に永年携わってきた弊社では、これらの流体に対応するため、いち早く製品化しています。


シール材質	水素添加ニトリルゴム	クロロブレン系ゴム
表示記号	HNBR	CR
特長	R134a・R407C・R410A・R404A・R32およびPAG系・エステル系油に対して耐性を持っています。また120℃の耐熱性を備えています。	R22およびR134aに対して優れた耐性を持っています。
用途	冷蔵庫の生産ライン エアコンの生産ライン	エアコンの生産ライン

用途例



△真空引き

ソケット おねじ取付用

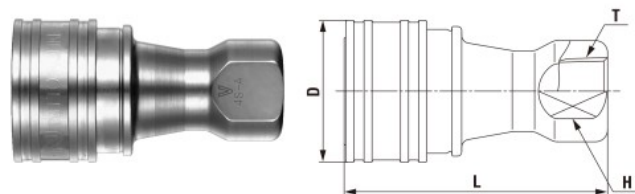

製品型式	相手側取付 ねじサイズ	質量 (g)		寸法 (mm)			
		真ちゅう	ステンレス鋼	L	φD	H	T
2S-V-A	R 1/4	130	129	58	28	二面19	Rc 1/4
3S-V-A	R 3/8	202	192	65	35	二面21	Rc 3/8
4S-V-A *	R 1/2	396	388	72	45	二面29	Rc 1/2
6S-V-A *	R 3/4	680	644	88	55	二面35	Rc 3/4

SPカプラ Type Aとの識別について

SPカプラ Type Aとの識別は、プラグのスパナ面とソケットのスパナ面にある

「V」の刻印で
ご確認ください。

