

トランスレス (AC)

 
ブラシ付モータ ブラシレスモータ

極小 精密 普通

1.0~3.5mm

外觀寸法図 P.33

●精密小ねじ用電動ドライバ(1.0~3.5mm)



レバースタート プッシュスタート トランスレス

DLV7000/8000 シリーズ

100V ダイレクト、トランスレスタイプ

- ・別置きのコントローラがなく省スペースで使用でき、ラインのレイアウト変更も容易。
- ・充実した製品ラインアップ。
- ・作業条件に合わせてねじ合わせのしやすいレバースタートと、引き金操作が不要で疲労の少ないプッシュスタート。
- ・独自のクラッチ機構により、高い繰返し精度を実現。
- ・特注品としてビットアース付も対応。
(詳しくはP.26をご参照ください)




仕様

型式	DLV7020-EMN		DLV7030-EMN		DLV8020-EMN		DLV8030-EMN		高速	
	レバースタート				プッシュスタート				DLV7031-EMN	DLV8031-EMN
スタート方式	レバースタート				プッシュスタート				レバースタート	プッシュスタート
入力電源	AC100V 50/60Hz									
トルク調整	無段階									
トルク (N・m)	0.05~0.55		0.30~1.10		0.10~0.55		0.30~1.10		0.30~1.00	
無負荷回転速度 (min ⁻¹)	900		650		900		650		1,200	
消費電力 (W)	25									
適合ねじ (目安) (mm)	小ねじ 1.0~3.0		2.0~3.5		1.0~3.0		2.0~3.5		2.0~3.0	
	タッピングねじ 1.2~2.6		2.0~3.0		1.2~2.6		2.0~3.0		2.0~3.0	
適合ビット (mm)										
質量 (kg)	0.4				0.41				0.4	0.41
電源プラグ	2ピンプラグ									
切替スイッチ色	赤		橙		赤		橙		白	白

標準付属品

No.	DLV7020 / 8020	DLV7030 / 8030 / 7031 / 8031
No.0 × 2.5 × 44	1	—
No.1 × 3 × 44	—	1
No.1 × 4 × 44	1	—
No.2 × 4 × 44	—	1
吊金具	1	

出力トルク目盛り対応表(目安)

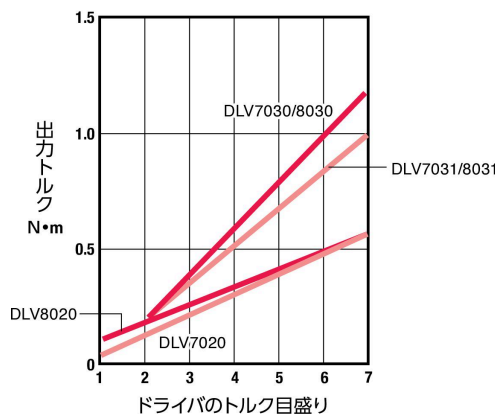

別売品

トルク調整リングカバー DLW5300

不用意なトルク設定の変更を防止します。

吸着アタッチメント DLP6500

添付スリーブ* DLS2124/2127/2130

※その他対応スリーブ：P.29参照