


# G

RoHS 丸洗い



## ● 表示灯

### バリエーション

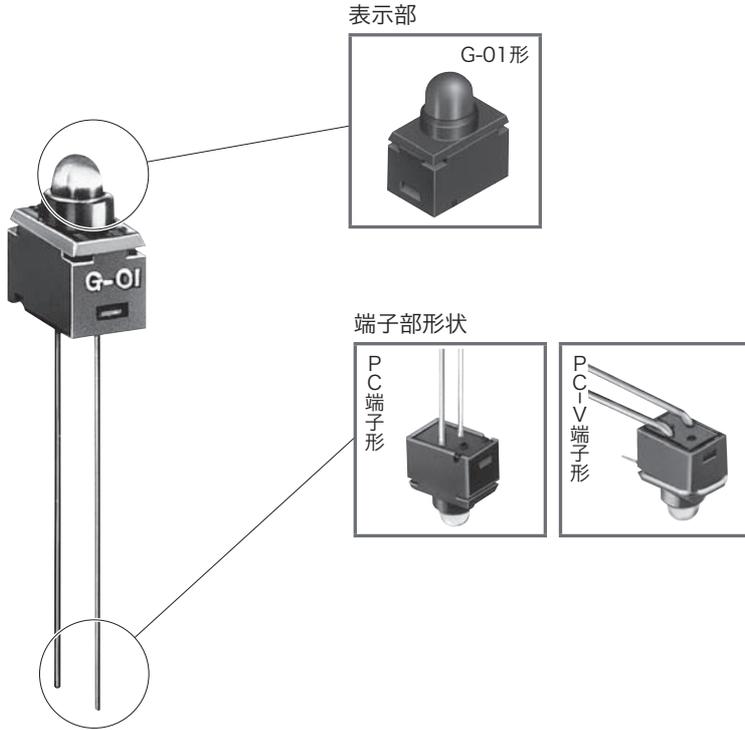

### 形名体系

G - 01 P M

記号	端子部形状
P	PC端子
V	PC-V端子

記号	LEDの色
M	緑
R	赤
Y	黄

LEDの色	G-01タイプ 形名	
	PC端子形	PC-V端子形
LEDは緑色	<b>G-01PM</b>	<b>G-01VM</b>
LEDは赤色	<b>G-01PR</b>	<b>G-01VR</b>
LEDは黄色	<b>G-01PY</b>	<b>G-01VY</b>

### PC端子形

**G-01PM**

プリント基板取付穴寸法図  
(表示灯搭載側から見た図)

### PC-V端子形

**G-01VM**

プリント基板取付穴寸法図  
(表示灯搭載側から見た図)

○はサポート用

G 表示灯

RoHS 丸洗い