


# E-PITA / PITA

21世紀の定番ノギス、ピタノギス。

ONLY ONE

ピタノギス  
シリーズ

「フラットヘッド」でどんなコーナーからもラクラク測定。

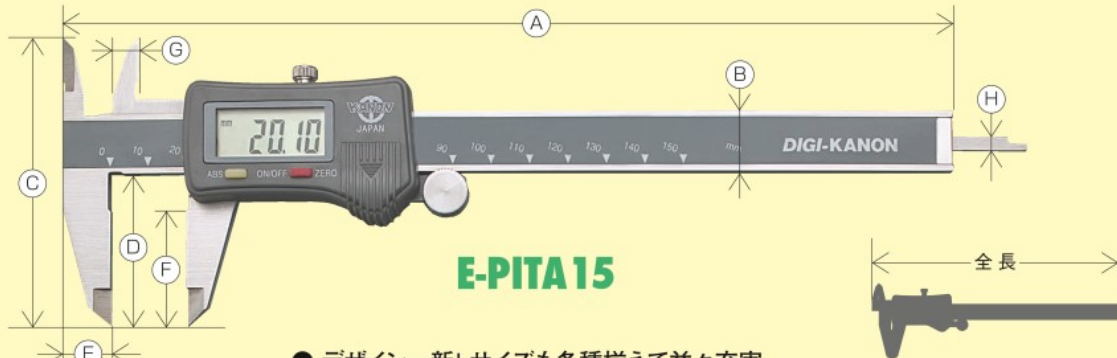

E-PITA15


● デザイン一新! サイズも各種揃えて益々充実。

■ E-PITA : 仕様・価格

(単位: mm)

型式	測定長	最小表示量	器差	全長	電源	質量	A	B	C	D	E	F	G	H	価格
E-PITA10	100	0.01	±0.02	191	SR44 1個	160g	184	16	76	40	14	30	7	3.8	¥11,000
E-PITA15	150			241		170g	234	16	76	40	14	30	7	3.8	¥11,000
E-PITA20	200			291		190g	284	16	76	40	14	30	7	3.8	¥15,000
E-PITA30	300			±0.03		280g	388	16	103	64	14	47	8	4.8	¥19,000
E-PITA40	400			±0.05		400g	488	16	103	64	14	47	8	—	¥43,970

\* E-PITA40にはデブスバーは付いておりません。

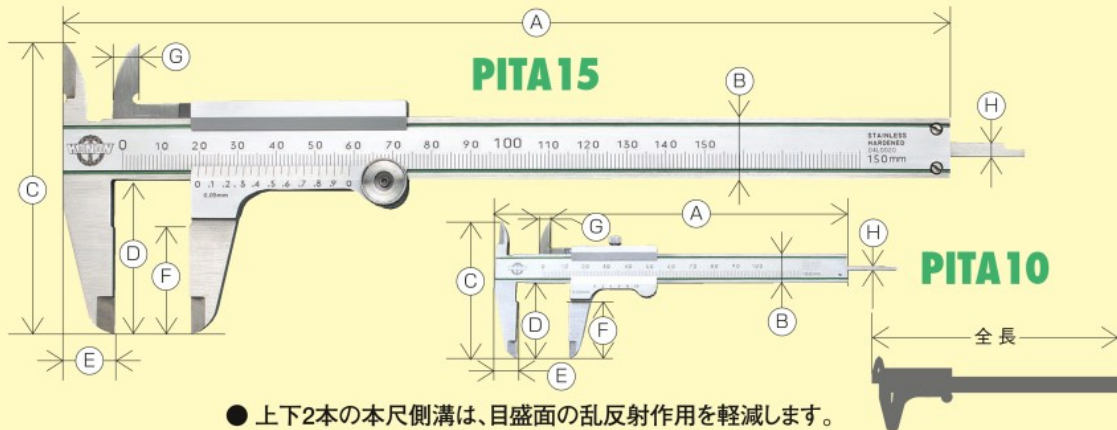

PITA15

PITA10

● 上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。  
しかも目に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。

■ PITA : 仕様・価格

(単位: mm)

型式	測定長	最小読取値	器差	全長	質量	A	B	C	D	E	F	G	H	価格
PITA10	100	0.05	±0.05	171	100g	166	13.5	65	34.5	11	25	5	2.4	¥5,400
PITA15	150	39mmを 20等分		237	140g	230	16	76	40	14	28	7	3.8	¥5,400
PITA20	200			287	160g	280	16	76	40	14	28	7	3.8	¥8,250
PITA30	300			409	340g	400	20	111	64	19	48	9	3.8	¥13,000
PITA40	400	±0.06		515	420g	506	20	111	64	19	48	9	—	¥35,940

\* PITA40にはデブスバーは付いておりません。



\* PITA10の最小読取値は0.05mm(19mmを20等分)

複雑形状測定

高さ測定

内側測定

従来品の場合は…×

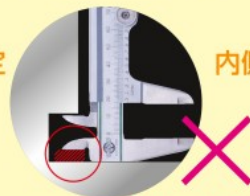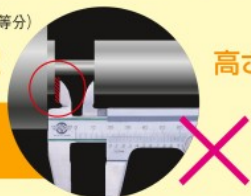

先端の窮屈さもラクラク!

接触しなかった所もピッタリ!

つかえていた所もスッカリ!

ピタノギスの場合は…○

端面測定(ピタ測定)

