


《仕 様》

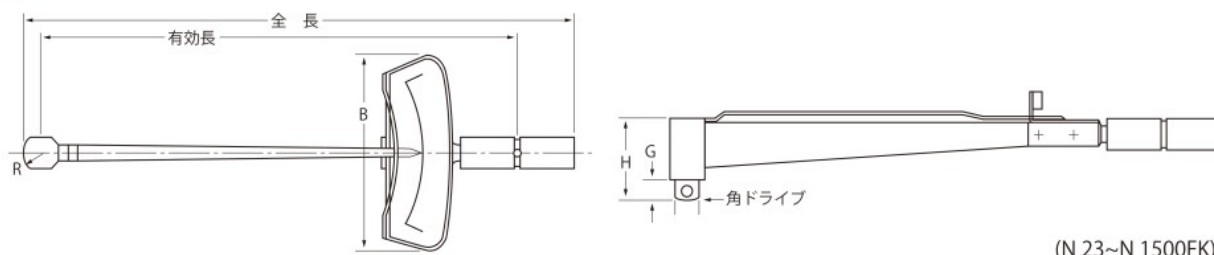

(N 23~N 1500FK)

型 式	トルク測定 範囲 (左右)	最小目盛	角ドラ イブ	有効長	全長(約)	主要寸法 (mm)				質量(約)	価 格
						ヘッド部		目盛板			
		cN・m/N・m		mm	mm	mm	H	G	R	B	kg
CN40FK N4FK	10~40 cN・m	2 cN・m	6.35	90	110	26	7.5	5	54	0.05	8,630
CN70FK N7FK	10~70 "	2 "		117	132				75		8,870
CN150FK N15FK	50~150 "	5 "		125	140	30				0.08	
N3FK N30FK	1~3 N・m	0.1 N・m		155	170	32				0.1	10,000
N6FK N60FK	1~6 "	0.2 "		175	190	36.5		6		85	0.22
N12FK N120FK	2~12 "	0.5 "		222	237	43.5			0.25		11,900
N23FK N230FK	3~23 "	0.5 "	9.53	250	290	42	11	9	106	0.3	12,000
N45FK N450FK	5~45 "	1 "		277	320					0.34	12,200
N90FK N900FK	10~90 "	2 "	12.7	330	388	58	14	12.5	114	1.1	12,800
N130FK N1300FK	20~130 "	2 "		380	441			13.5		1.2	15,160
N180FK N1800FK	30~180 "	5 "		427	487					1.3	15,600
N280FK N2800FK	50~280 "	5 "	19.05	520	587	82	20	15	124	2.6	19,000
N420FK N4200FK	70~420 "	10 "		725	853	48		28	186	3.5	33,600
N560FK N5600FK	100~560 "	10 "		815	946			31		4.4	37,500
N700FK N7000FK	100~700 "	10 "		1,040	1,172	51		32	241	6.7	59,000
N850FK N8500FK	150~850 "	20 "	1,250	1,387	76.5	27	37	8		64,000	
N1000FK N10000FK	200~1,000 "	20 "	1,435	1,578			43	13.3		69,500	
N1500FK N15000FK	300~1,500 "	20 "	1,753	1,903			50	17		127,000	

※各型式の下段の型式は、旧型式です。

※置針付は、N90FK 以上から製作します。(受注生産品)

※置針付をご注文の場合、型式の末尾に -G を付け加えてください。

(置針付は、上記の価格に¥4,850 をプラスしてください。)

N-FK-G (置針付)

N 90FK 以上



ご注文の仕方

N-FK の置針付の場合は、型式の末尾に、
-G と明示してください。

(例) カノン N 90FK-G