

タッピング能力：M2～M24
 高圧センタースルー対応

ドリームシンクロタップホルダ用
NEW ZDK タップコレット


PAT.P



ZDS



ZDK

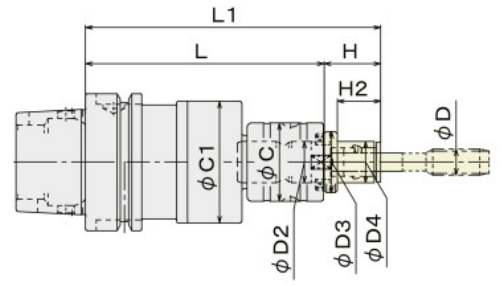

★+100L仕様もあります

テーパ	Code No.	タッピング能力	L	C1	C	適用タップコレット	H	L1	重量 (kg)
HSK63A	HSK63A-ZDS12-110	M2～M12 1/8～1/2 P1/8	110	φ56	φ36	ZDK12-□	26	136	1.9
						ZDK12-□-50L	76	186	2
	HSK63A-ZDS16-120	M4～M16 1/8～5/8 P1/8～P3/8	120		φ45	ZDK16-□	28	148	2.2
						ZDK16-□-50L	78	198	2.4
	HSK63A-ZDS24-125	M12～M24 1/2～1 P3/8～P5/8	125		φ50	ZDK24-□	38	163	2.4
						ZDK24-□-50L	88	213	2.7
HSK100A	HSK100A-ZDS12-120	M2～M12 1/8～1/2 P1/8	120	φ56	φ36	ZDK12-□	26	146	3.3
						ZDK12-□-50L	76	196	3.4
	HSK100A-ZDS16-130	M4～M16 1/8～5/8 P1/8～P3/8	130		φ45	ZDK16-□	28	158	3.6
						ZDK16-□-50L	78	208	3.8
	HSK100A-ZDS24-135	M12～M24 1/2～1 P3/8～P5/8	135		φ50	ZDK24-□	38	173	3.8
						ZDK24-□-50L	88	223	4.1

ZDK タップコレット特長



ジェットクーラント仕様は別途ご相談ください

クーラントのジェット噴射が刃物を確実に冷却。勢い良く切粉を吹き飛ばすことで、切粉詰まりも抑制し、機械の作動時間を最大化させます。

★標準品はオイルホール付きタップ用のセンタースルー仕様ですが、ジェットクーラント仕様の別作タップコレットも製作いたします。
 ★Code No.はZDKタップコレットのCode No.の末尾に"J"を付加してください。例) ZDK12-12-J

