

日研 マルチロックミーリングチャック

NIKKEN

KM ストレートコレット



写真は記念タイプコレットです。



★コレット内径に油切溝があり刃物のスリップを防ぎます。

★挿入刃物のシャンク径はh6～h7をご使用下さい。

■ストレートシャンクエンドミル用

ミーリングチャック内径	コレット Code No.
φ12	KM12-3,4,5,6,8,10
φ16	KM16-6,8,10,12
φ20	KM20-6,8,10,12,16
φ22	KM22-6,8,10,12,16,20
φ25	KM25-6,8,10,12,16,20
φ32	KM32-6,8,10,12,16,20,25
φ42	KM42-6,8,10,12,16,20,25,32


★コレット内径φ:上記標準サイズの他に特別サイズもあります。
2,3,4,5,6,2,7,8,5,9,10,5,11,12,5,13,14,15,17,18,19,21,
22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,40
1/8, 1/4, 3/8, 5/16, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 11/8, 1 1/4, 1 1/2

★KM50及び50.8のコレットも各種あります。

★記念タイプ(※)KMコレットは

KM12-7,8,9,10, KM16-8,9,10,11,12, KM20-10,11,12,14,15,16, KM22-11,12,14,15,16,18,19,20
KM25-10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22, KM32-15,16,18,19,20,22,24,25, KM42-19,20,22,24,25,32

●Code No. 説明

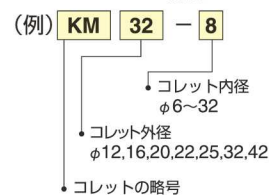


K-MT テーパコレット



■テーパシャンクドリル&リーマ用

ミーリングチャック内径	コレット Code No.
φ20	K20-MT1,2
φ22	K22-MT1,2
φ25	K25-MT1,2
φ32	K32-MT1,2,3
φ42	K42-MT1,2,3,4

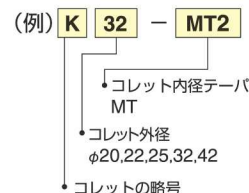


D-NPU NPUドリルチャック



■NPUドリルチャック付

ミーリングチャック内径	NPUドリルチャックCode No.	ドリル径
φ32	D32-NPU 8	0.3～8
	-NPU13	1～13
φ42	D42-NPU 8	0.3～8
	-NPU13	1～13

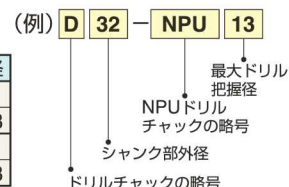

Y 芯出しバー



光学式測定ツールもご用意下さい。



UMT P.15



TP P.16

■簡易位置定め用

ミーリングチャック内径	芯出しバー Code No.
φ20	Y20-10
φ22	Y22-10
φ32	Y32-10
φ42	Y42-15

★加工物に当たることにより、簡単に位置決めが出来ます。

 ★先端が60°センタの芯出しバーは特別品です。

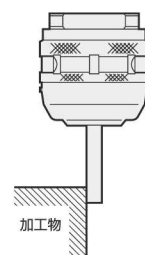

D ストレートシャンクドリルチャック




■センタドリル&ドリル用

ミーリングチャック内径	ドリルチャックCode No.	ドリル径
φ20	D20-6	φ1～13
φ22	D22-6	
φ32	D32-6	

★JIS No.2 1/2チャック付(標準付属)

★ドリルチャックなしのものもあります。 例) D32-J6

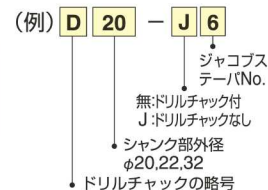

S-C ストレートシャンクミーリングチャック



写真はS32-C12-200です。

■狭い所のミーリング作業に!

シャンク部外径 φd	チャック Code No.
φ32	S φd - φD - L S32-C12-120,160,200
	-C16-130
	-C20-150
φ42	S42-C16-180
	-C20-185

★コレットはKMコレットをご使用下さい。

★MC型とNC型は上記コードNo.に統一されました。

★チャック内径C22型もあります。



F ストレートシャンクフェイスミルアーバ



■美しい仕上面が得られる……

ミーリングチャック内径	フェイスミルアーバ Code No.
φ32	F32-2,3,4
φ42	F42-2,3,4

★仕上切削用に最適です。

★JIS及びあらゆるフェイスミルがとりつけられます。

★カッタ取付部寸法は直付フェイスミルアーバ(※) P.21を参照下さい。

