


日研 バランスカットボーリングユニット部品表

NIKKEN

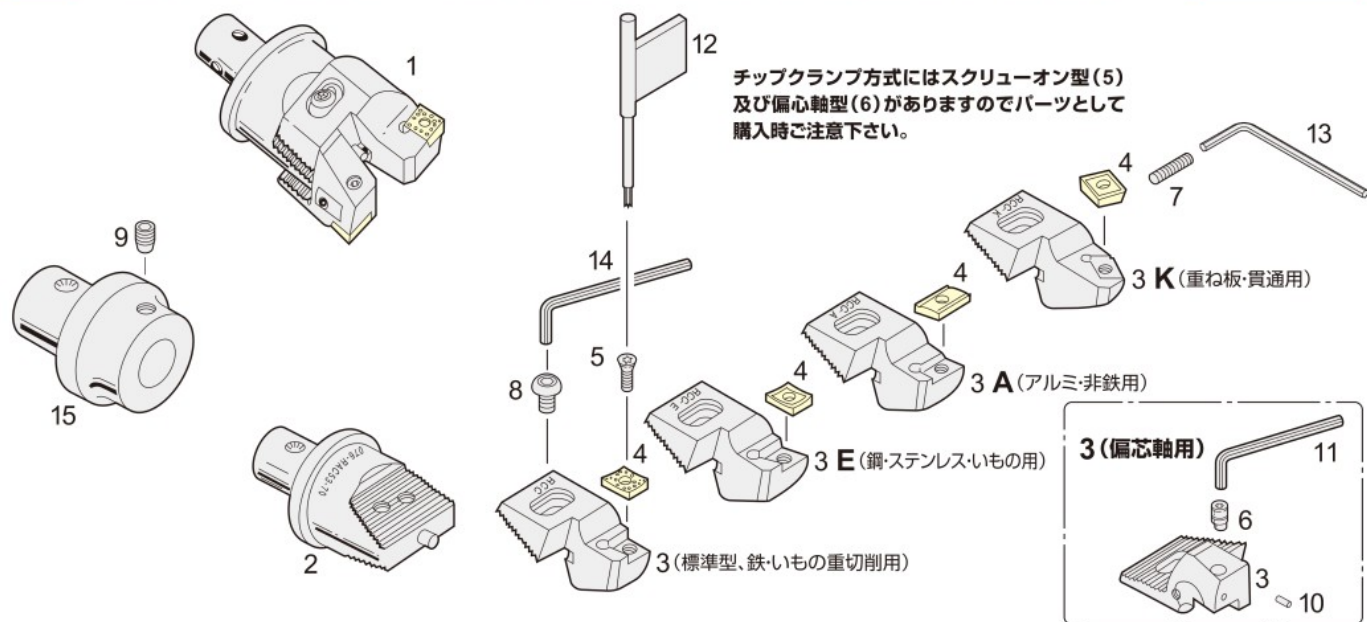

ボーリング 範 囲	1 RACヘッド Code No.	2 RACベース	3 カートリッジ	4 チップ	5 チップ クランプ ボルト	6 偏心軸	7 アジャスト ねじ	8 カートリッジ 取付 ボルト	9 接続 ボルト	10 銅 ピン	11 チップ クランプ レッチ	12 チップ クランプ ハンドル	13 調節用 レッチ	14 カート リッジ用 レッチ	15 段付 スペーサ
φ 25 ~ 32	12-RAC 25- 55E - 55A - 55K	12-RAC025- 55B	RCC- 025E - 25A - 25K	CC07 AEG12 SC09	M3070	—	M508	G025	B12	—	—	T-10	—	M3	SP26-12-30
φ 32 ~ 45	16-RAC 32- 55E - 55A - 55K	16-RAC 32- 55B	RCC- 32E - 32A - 32K	CC08 AEG12 SC09	M4090 M3070	—	M512	G032	B16	—	—	T-15 T-10	—	M4	SP26-16-30
φ 43 ~ 55	20-RAC 43- 70 - 70E - 70A - 70K	20-RAC 43- 70B	RCC- 43 - 43E - 43A - 43K	CN08 CC12 AEG16 SC12	CSM-70 M5012 M4090 M5012	CSM-43 —	M514	G043	B20	R12 —	M3 —	20S T-15	—	M5	SP26-20-30
φ 53 ~ 70	26-RAC 53- 70 - 70E - 70A - 70K	26-RAC 53- 70B	RCC- 53 - 53E - 53A - 53K	CN08 CC12 AEG16 SC12	CSM-70 M5012 M4090 M5012	CSM-43 —	M518	G053	—	R12 —	M3 —	20S T-15	M2.5	—	—
φ 70 ~ 100	26-RAC 70- 70 - 70E - 70A - 70K 34-RAC 70- 85 - 85E - 85A - 85K	26-RAC 70- 70B 34-RAC 70- 85B	RCC- 70 - 70E - 70A - 70K RCC- 70 - 70E - 70A - 70K	CN08 CC12 AEG16 SC12 CN08 CC12 AEG16 SC12	CSM-70 M5012 M4090 M5012 CSM-70 M5012 M4090 M5012	CSM-43 — — —	M528	G070	—	R12 — — —	M3 — — —	20S T-15 T-15	—	M6	— — —
φ100 ~ 130	42-RAC100-100 -100E -100A -100K	42-RAC100-100B	RCC-100 -100E -100A -100K	CN08 CC12 AEG16 SC12	CSM-70 M5012 M4090 M5012	CSM-43 —	M538	G070	—	R12 — — —	M3 — — —	20S T-15 T-15	—	—	—

★RACベースは用途(被削材、加工内容)に関係なく同一のものが使用出来ます。用途に応じてカートリッジ、及びチップを選択下さい。P.81

★チップは別売です。

★チップクランプ方式にはスクリューオンタイプ(5)と偏心軸タイプ(6)があります。スペア部品請求の際にはご注意ください。

★偏心軸タイプカートリッジ(3)のコードNo.はRCC-○○Qとなります。

★カートリッジのコードNo.は単体のものです。ご注文の際は、ペアでご注文下さい。コードNo. S.RCC-25とご用命下さい。