

NRシリーズ

NR



非防水

RoHS

ワンタッチロック

海外規格対応品あり

圧着タイプあり

概要

- ・NJCシリーズを独自のワンタッチロック方式に進化させたコネクタ。
- ・ポータブルな機器や、狭い箇所での取り扱いに威力を発揮します。

特徴

RoHS	RoHS 指令対応品
防水性	なし
ロック方式	ワンタッチロック方式
機構・材質特徴	○ シェルは亜鉛合金によるダイカスト製 ○ 5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ ○ L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
規格について	○ UL・CSA 規格認定取得品あり（UL：UL1977 CSA：C22.2 No.182.3） ○ 欧州安全規格対応品あり（EN61984 適合 TÜV 認定） 注）海外規格取得品は、標準品と一部仕様が異なります。定格電圧、電流、電線導体断面積は、当社取得規格一覧（P268・P271）を参照
結線方式	はんだづけ、圧着タイプあり（双方の互換性あり）


特性

絶縁抵抗、耐電圧、接触抵抗 P92

挿入

プラグと相手コネクタ（レセプタクル、アダプタ類）のガイドを合わせ、まっすぐに押し込みます。

注）挿入時には、カップリングナットをひねらないで下さい。

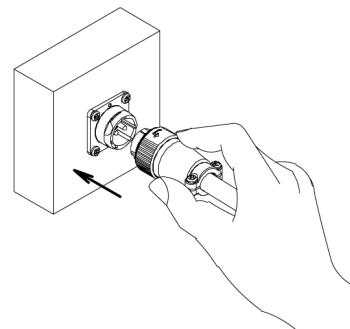

抜去

矢印の向きにカップリングナットを左へ45°回転させたまま引き抜きます。

注）抜去時には、エンドベルをひねらないで下さい。

