

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Polishing Felt Bobs

ホイール型フェルトパフ

同商品群
在庫数 156アイテム


特長 ●研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトパフです。
製造国 ●日本

適合マンドレールは
5-1229ページ

注意
●マンドレールは、軸径1.3mmは37011, 37012, 37015, 37051から、軸径3mmは37052を選んでください。



53901
(ハード)

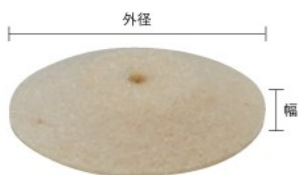

53931
(ナイフエッジハード)

発注単位1パック				株式会社ナカニシ [681050]							
発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	タイプ	外径×幅 (mm)	軸径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
831-5027	53901	¥1,400	¥1,400	ハード	17×3	1.3	20000	10	1	5	3(75)
831-5028	53902	¥1,400	¥1,400	ハード	17×5	1.3	20000	10	1	8	24(480)
477-0579	53903	¥1,400	¥1,400	ハード	22×2	1.3	18000	10	1	8	1(25)
477-0587	53904	¥1,400	¥1,400	ハード	22×3	1.3	18000	10	1	8	1(20)
477-0617	53921	¥1,400	¥1,400	ハード	25×3	1.3	20000	10	1	10	9(70)
477-0595	53907	¥1,900	¥1,900	ハード	22×5	3	18000	10	1	9	2(100)
831-5030	53923	¥2,400	¥2,400	ハード	25×5	3	18000	10	1	15	3(75)
831-5031	53911	¥1,400	¥1,400	ソフト	17×3	1.3	20000	10	1	4	1(100)
831-5032	53912	¥1,400	¥1,400	ソフト	17×5	1.3	20000	10	1	6	5(-)
831-5033	53913	¥1,400	¥1,400	ソフト	22×2	1.3	18000	10	1	4	3(150)
831-5034	53914	¥1,400	¥1,400	ソフト	22×3	1.3	18000	10	1	6	6(600)
831-5036	53925	¥1,400	¥1,400	ソフト	25×3	1.3	20000	10	1	8	6(-)
477-0609	53917	¥1,900	¥1,900	ソフト	22×5	3	18000	10	1	9	0(-)
477-0625	53927	¥2,400	¥2,400	ソフト	25×5	3	18000	10	1	13	13(-)
831-5037	53931	¥2,200	¥2,200	ナイフエッジハード	17×5	1.3	20000	10	1	6	0(-)
477-0633	53932	¥2,500	¥2,500	ナイフエッジハード	22×5	1.3	18000	10	1	8	4(80)
477-0641	53933	¥2,800	¥2,800	ナイフエッジハード	25×5	1.3	16000	10	1	11	3(150)

☎商品のお問い合わせ:0289-64-3280 <http://www.nakanishi-inc.com/>



Soft Bob

ソフトパフ

同商品群
在庫数 156アイテム

特長 ●金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトパフです。
製造国 ●日本



発注単位1パック				株式会社ナカニシ [681050]							
発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	タイプ	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
477-0471	53711	¥3,500	¥3,500	綿糸パフ	15×8×2.34×45	11000	10	1	26	47(80)	
831-5008	53712	¥3,700	¥3,700	綿糸パフ	21×12×2.34×46	11000	10	1	29	2(100)	
477-0480	53716	¥3,400	¥3,400	綿糸パフ	21×12×3×46	11000	10	1	38	6(55)	
297-5009	53717	¥5,800	¥5,800	綿糸パフ	25×14×3×44	11000	10	1	38	80(130)	
831-5019	53731	¥3,600	¥3,600	布パフ	15×6×2.34×45	15000	10	1	23	2(10)	
477-0498	53732	¥3,600	¥3,600	布パフ	23×7×2.34×45	15000	10	1	28	0(-)	
477-0501	53736	¥4,800	¥4,800	布パフ	23×7×3×45	15000	10	1	36	12(38)	
297-5017	53737	¥4,800	¥4,800	布パフ	30×9×3×45	15000	10	1	40	10(46)	
831-5020	53738	¥4,200	¥4,200	布パフ	30×25×6×63	10000	5	1	90	27(94)	
297-5025	53741	¥5,800	¥5,800	カップ型・布パフ	25×10×3×55	15000	10	1	37	3(100)	
831-5009	53745	¥4,100	¥4,100	ソフト綿パフ	25×5×2.34×45	20000	10	1	35	0(-)	
831-5010	53748	¥4,300	¥4,300	ソフト綿パフ	25×5×3×45	20000	10	1	45	4(58)	
831-5011	53749	¥4,400	¥4,400	ソフト綿パフ	30×5×3×45	20000	10	1	52	6(150)	
831-5012	53750	¥5,800	¥5,800	カップ型・ソフト綿パフ	20×10×3×55	15000	10	1	40	3(38)	
477-0528	53765	¥3,400	¥3,400	セーム皮パフ	23×8×3×45	20000	10	1	38	3(38)	
297-5033	53766	¥4,800	¥4,800	セーム皮パフ	25×8×3×45	20000	10	1	40	3(100)	
297-5041	53771	¥5,900	¥5,900	カップ型・セーム皮パフ	25×10×3×55	15000	10	1	40	4(100)	
477-0536	53787	¥4,100	¥4,100	綿パフ	25×5×3×45	15000	5	1	23	6(36)	
297-5050	53788	¥4,300	¥4,300	綿パフ	30×6×3×45	13000	5	1	26	8(67)	
831-5015	53790	¥4,600	¥4,600	綿パフ	30×23×6×62	13000	5	1	116	7(64)	


☎商品のお問い合わせ:0289-64-3280 <http://www.nakanishi-inc.com/>



Polishing Felt Bobs

研磨材入フェルトパフ

同商品群
在庫数 156アイテム

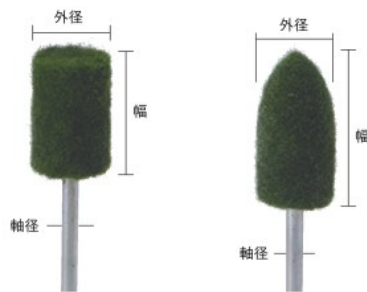

特長 ●研磨剤を高圧にて含浸させているため、中心部まで均一に浸透しています。
●研磨剤をつける手間がなく、直ちに加工できる便利なパフです。

仕様 ●酸化クロム(青棒)含浸タイプ
製造国 ●日本

円筒

発注単位1パック											
発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
477-0269	53439	¥4,700	¥4,700	6×15×3×50	30000	10	1	29	9(24)		
477-0277	53441	¥5,700	¥5,700	10×15×3×50	30000	10	1	36	6(150)		
477-0285	53442	¥6,500	¥6,500	13×20×3×55	30000	10	1	46	8(160)		
831-4999	53443	¥7,800	¥7,800	15×25×3×60	30000	10	1	58	6(150)		
477-0412	53620	¥3,000	¥3,000	10×20×6×55	20000	5	1	60	0(-)		
477-0421	53621	¥3,750	¥3,750	15×20×6×55	16000	5	1	60	4(134)		
477-0439	53622	¥4,650	¥4,650	20×25×6×60	16000	5	1	76	5(250)		
477-0447	53623	¥6,150	¥6,150	25×30×6×60	8000	5	1	104	7(64)		

砲弾

発注単位1パック											
発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
477-0293	53444	¥4,900	¥4,900	6×15×3×50	30000	10	1	29	21(100)		
477-0307	53448	¥5,500	¥5,500	8×15×3×50	30000	10	1	32	6(100)		
831-5004	53445	¥5,700	¥5,700	10×15×3×50	30000	10	1	34	9(129)		
831-5005	53446	¥6,700	¥6,700	13×20×3×55	30000	10	1	43	5(250)		
831-5006	53447	¥7,800	¥7,800	15×25×3×60	30000	10	1	46	4(200)		
831-5007	53624	¥4,250	¥4,250	15×30×6×65	16000	5	1	74	15(100)		
477-0463	53626	¥5,200	¥5,200	20×30×6×65	16000	5	1	77	7(117)		

☎商品のお問い合わせ:0289-64-3280 <http://www.nakanishi-inc.com/>